



Kabelverankerung, CAG

- Beschreibung:** Zwei-Komponenten Hülle mit Membran Dichtung und Kabelverankerung. Die Installation erfordert keine Werkzeuge. Passt sich durch Klick- Montage an umgebenen Wandstärken an. Durch das kompakte Design trägt es nur 5,7 mm außerhalb des Gehäuses auf. Die herausdrückbare Membrane fungiert bis zur Durchführung von Kabeln als Dichtung. Passt in Löcher mit Wandstärken zwischen 0,7- 3 mm.
- Material:** TPE und Polyamid 66, halogenfrei.
- Temperaturbeständigkeit:** -20°C bis +125°C.
- Oberfläche:** RAL 7035.
- Schutzart:** IP 67,65, wasserdicht.
- Verpackungseinheit:** 50 Stück.

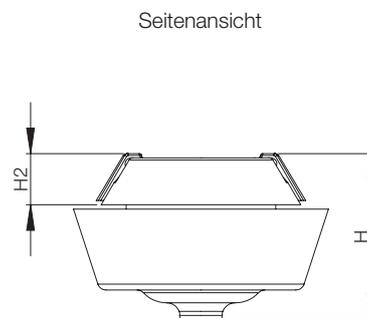

H	H2	Metrisch	Durchmesser	Kabel Durchmesser (mm)	Lochgröße (mm)	Artikelnr.
17-20	5.7	M20	34-37	7-11	20.5	CAG20
17-20	5.7	M25	39-42	7-13	25.5	CAG25

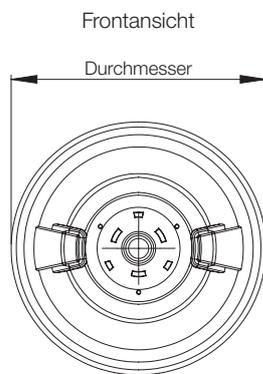

Ausschnitt

