



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Die MCSS-HP-Baureihe von anreihbaren Edelstahl-Schaltschränken mit einer Tür und mit Schutzart IP 66 bietet einen höheren Schutzgrad für Geräte und Komponenten, der ihre Lebensdauer verlängert und ihre Wartungskosten senkt, falls die Schränke in rauen Umgebungen mit schweren Bedingungen installiert sind. Diese neuen Schaltschränke fallen unter die Schutzart IP 66, sogar wenn sie mit den Standardhalterungen aneinandergereiht werden.

Material: AISI 304L vorgeschliffener Edelstahl/AISI 316L.
Rahmen: 1,5 mm. Tür: 2 mm Rückwände, Dachblech und Seitenwände: 1,5 mm Bodenplatten: 1,5 mm Edelstahl.
Montageplatte: 3 mm galvanisierter Stahl.

Rahmen: Nahtgeschweißte, umgekehrte, offene Profile mit 25-mm-Lochbild nach DIN 43660. Mit integriertem externen Lochbild.

Tür: Montiert mit vier Scharnieren, sodass ein Öffnen nach links oder rechts möglich ist. Einschließlich Türrahmen mit 25-mm-Lochbild.

Rückwand: Befestigt mit M6-Torxschrauben
Standardmöglichkeiten für die Montage rückwärtiger Türen.

Seitenwände: Als Zubehörteil erhältlich.

Dachblech: Abnehmbar.

Schließung: 4-Punkt-Drehstangenverschluss-System
Stört das Innere des Gehäuses nicht. Standard-Doppelbart-Schloss mit 3 mm-Einsatz Standardeinsätze, Zylinder, Tragegriffe und T-Griffe sind als Zubehör erhältlich.

Bodenbleche: Einteilige Bodenplatte mit aufgespritzter PU-Dichtung für maximale Abdichtung.

Montageplatte: Doppelt gekantet und gleitet in Position im Innenraum. Tiefenverstellbar in 25 mm Schritten mit Zubehör MPD02. Die Montageplatte ist im Lieferumfang enthalten und befindet sich außerhalb der Schrankverpackung.



Erdung: Alle Paneele sind durch die Montage geerdet und zudem mit Erdungsbolzen versehen.

Oberfläche: 400er vorgeschliffener Edelstahl (0,5 µm Durchschnitt).

Schutzart: Entspricht IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Montagemöglichkeiten: Für eine alleinstehende Installation fügen Sie Seitenwände hinzu. Für die kombinierte Installation sind HPPG01 und Anreihlaschen, CCI und CCM erforderlich.

Lieferumfang: Rahmen mit befestigten Türen, Rückwand, Dachblech, Bodenplatte, Montageplatte und Türrahmen. Erdungsbolzen sind im Lieferumfang enthalten. Wird auf einer Palette geliefert, die die gleiche Breite wie der Schrank hat, um ein problemloses Anreihen zu ermöglichen. Das gesamte Verpackungsmaterial ist recycelbar.

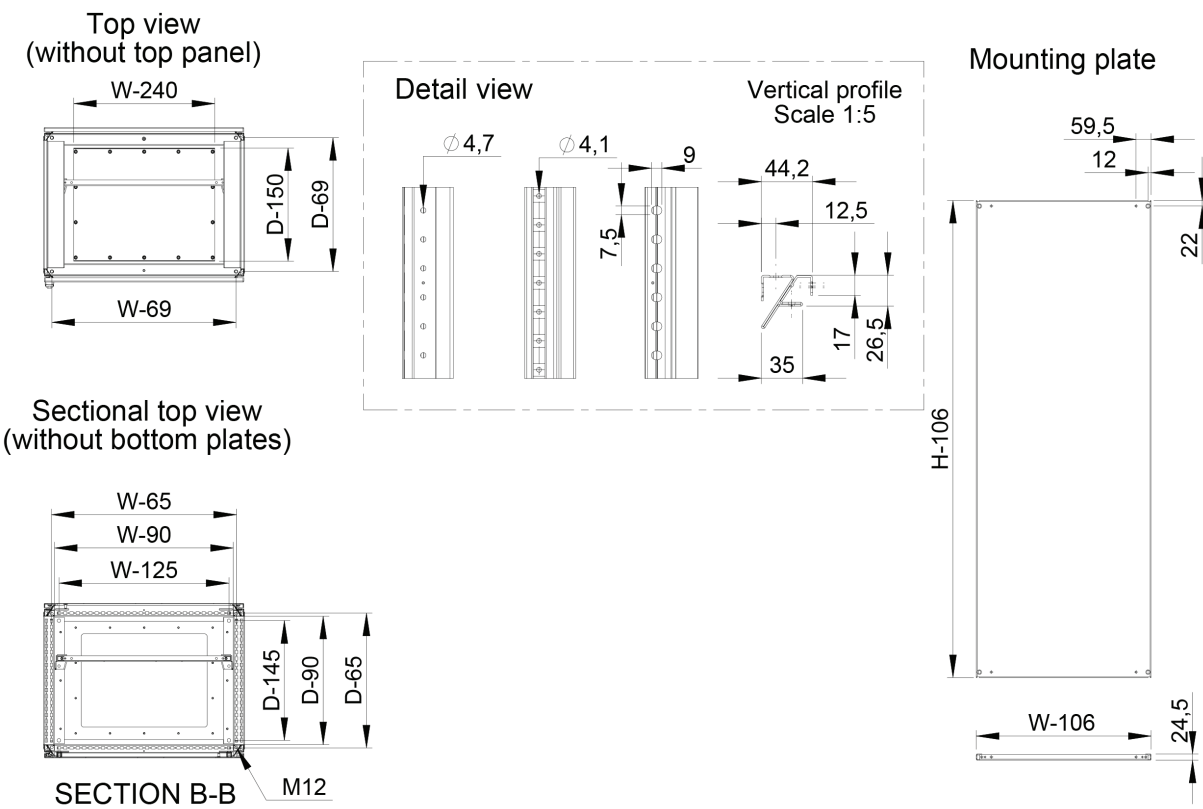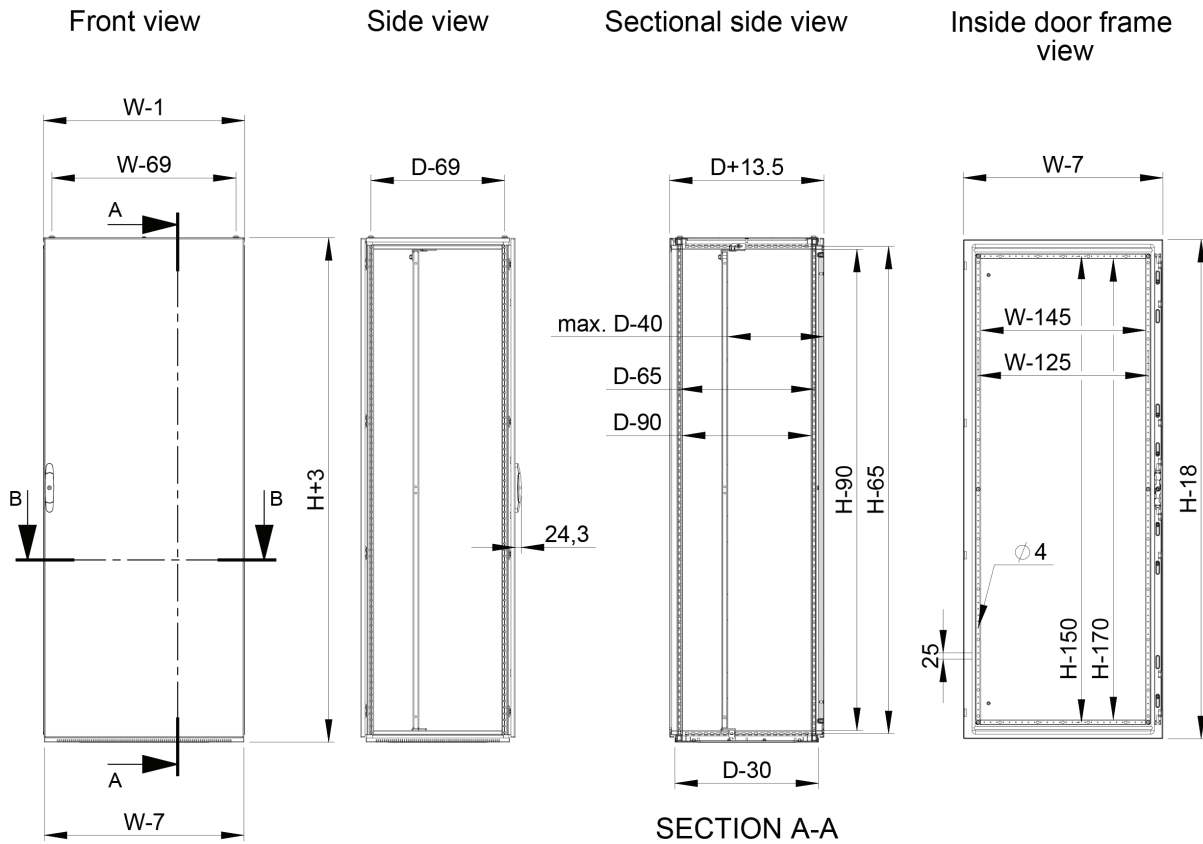

MCSS-HP

Anreihversion aus Edelstahl, eintüriger Schrank

Schaltschrank Abmessung			Montageplatten Abmessung		Nutzbare Tiefe	Artikelnr.
H	B	T	h	b	t	
2000	800	600	1894	694	559	MCSS20086HP

** Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich. Bei einer Tiefe über 700 mm sind spezielle Seitenwände erforderlich.*

MCSS-HP

Anreihversion aus Edelstahl, eintüriger Schrank