


The production, distribution and utilization of this document is not permitted without the communication of its contents to others without express authorization. The communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights are reserved. © Besondere Schutzrechte nach DIN ISO 9001:2015. Technical data is subject to change without notice. Weldon shanks produced with transition radius.

Bezeichnung **HM - Vielzahn-Schaftfräser** Dok.-art **Dokumentationszeichnung**

Schneiden-Ø **5** Schneidlänge **16** Gesamtlänge **75** Schaft-Ø **5**

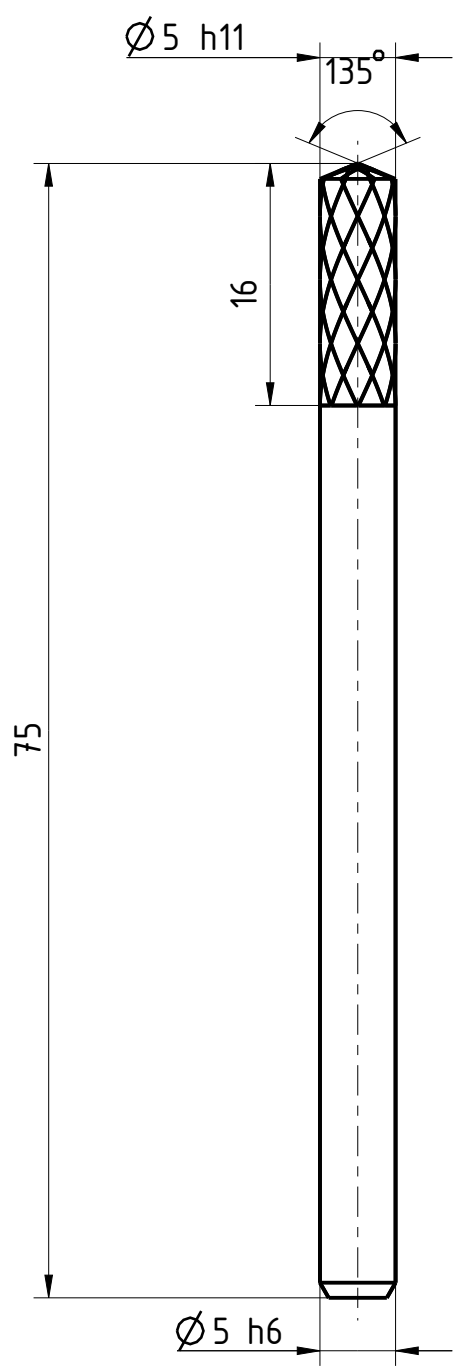

| | |
|-----------------|----------------|
| Typ | W |
| Zähnezahl | Vielzahn |
| Schneidrichtung | rechts |
| Spiralrichtung | Rechtsspirale |
| Spiralwinkel | 25° |
| Teilung | gleich geteilt |
| Kühlung | ohne |
| Schaft | DIN 6535-HA |
| Beschichtung | ZR |
| Bemerkung: | |

Wichtig: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der EMUGE FRANKEN AG. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Marken- und Schutzrechte nach ISO 9001:2015 vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten! Alle Maßangaben sind mit Übermaßangaben.



Blatt SHEET
 Masst. SCALE
 2:1

Ansicht VIEW
 Projektionsmethode 1
 FIRST ANGLE Projektion

Allgemeintoleranzen ISO 2768-mk
 GENERAL TOLERANCES

| | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|
| > | 6 | 30 | 120 | 400 | 1000 |
| ≤ 6 | 30 | 120 | 400 | 1000 | 2000 |
| | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±1,2 |

Dok.-art
 DOC. TYPE **Dokumentationszeichnung**
 Bezeichnung TITLE
FRANKEN - HM
Vielzahn-Schaftfräser

Ersteller Issued by
TA

Erstelldatum DATE
28.02.2017

Ersetzt durch REPL. BY

Kundencode CUSTOMER CODE

Artikel-Nr. ARTICLE-NO.

Prüfer Verified by

Prüfdatum DATE

Ersatz für REPL. FOR

Kunden-Sach-Nr. CUSTOMER PART NO.

Zeichnungs-Nr. DRAWING-NO.
2732F.005