

DUSCHUMLAUFGRIF F BF650



700 x 700-900 x 900 mm

- Duschumlaufgriff aus robustem, keimreduzierendem und pflegeleichtem Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301), matt geschliffen. Weitere lieferbare Oberflächen: siehe unten.
- Rohraußendurchmesser 32 mm für ergonomisches Greifen, Wandabstand 106 mm, Biegeradien 75 mm.
- Wandbefestigungen mit 8-Punkt-Befestigungsplatte – frei drehbar und mit 2K-Wanddichtungsscheibe.
- Belastbar bis 125 kg.
- Wandabdeckrosetten mit Durchmesser 75 mm, diebstahlhemmend und mit Silikondichtungsring zum Rohr.
- TÜV-zertifiziert nach DIN EN 12182, CE-gekennzeichnet nach 93/42 EWG.
- Montage: Mit neun Schrauben.
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.
- Zwischengrößen auf Anfrage erhältlich.




Textvorschlag für Ausschreibungen:

Duschumlaufgriff aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301), Rohraußendurchmesser 32 mm, Wandabstand 106 mm, Oberfläche matt geschliffen. Wandbefestigungen mit 8-Punkt-Befestigungsplatte – frei drehbar und mit 2K-Wanddichtungsscheibe; belastbar bis 125 kg. Wandabdeckrosetten mit Durchmesser 75 mm, diebstahlhemmend und mit Silikondichtungsring zum Rohr. TÜV-zertifiziert nach DIN EN 12182, CE-gekennzeichnet nach 93/42 EWG. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.

Länge x mm

Artikel Nr. BF650

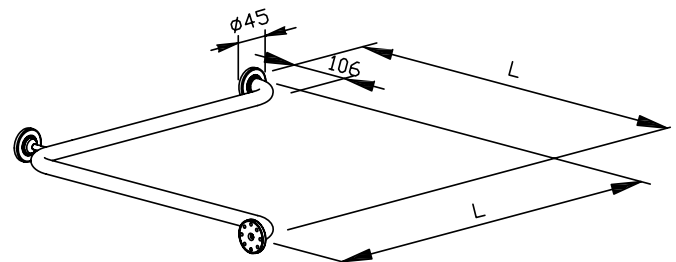

Zubehör	Ident-Nr.
Korb-Eckablage BA260	600 260
Korb-Ablage gerade BA270	600 270

Lieferbare Oberflächen	Länge / Ident-Nr.		
	900 x 900 mm	800 x 800 mm	700 x 700 mm
matt geschliffen (standard)	650 100	650 200	650 300
strukturiert und gestrahlt	650 110	650 210	650 310

Ernst Wagner GmbH & Co. KG

Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
 info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER
EWAR