


COLONNA DI GUIDA INTERCAMBIABILE CON CODOLO CONICO, DIN 9825/ISO 9182-4/AFNOR

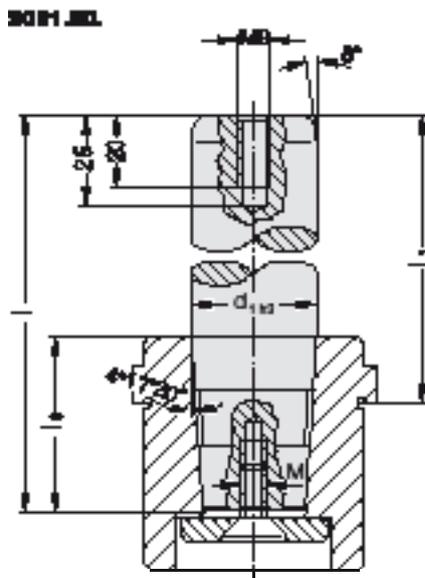

Descrizione:

Le colonne di fissaggio intercambiabili con codolo conico 2021.50. vengono impiegate in tutti i casi in cui è necessario un frequente smontaggio e montaggio.

Materiale:

Acciaio, (Resistenza a trazione nel cuore: $\geq 900 \text{ N/mm}^2$) temprato in superficie
Durezza superficiale: $60 + 3 \text{ HRC}$, Profondità di tempra $\geq 1,8 \text{ mm}$

Esecuzione:

lappata, superfinita

Per motivi tecnici di fabbricazione i fori da centro non sono concentrici rispetto al diametro esterno.

Nota:

Ordinare a parte le bussole di fissaggio corrispondente 2021.39./210.39. e le dischi di fissaggio 2021.53./202.53

☞ Gioco di guida / Precarica vedi classificazione degli accoppiamenti all'inizio del capitolo D.

☞ Combinazioni corrette / vedi tabella all'inizio del capitolo D.

Codifica del campo di Tolleranza:

giallo = .10
verde = .20
rosso = .30

Esempio di montaggio

