


HALTELAGER, NIEDRIGE BAUHÖHE

2031.04.

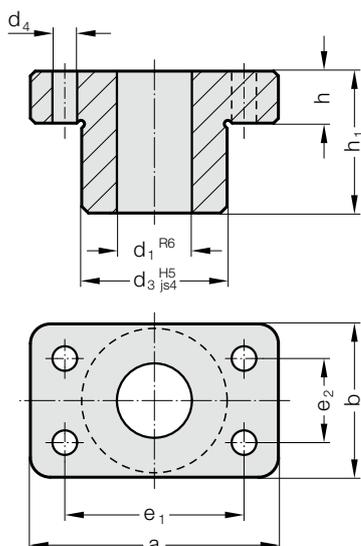

Werkstoff:

Sonderguss


Ausführung:

Beide Flanschflächen Maß h sowie Durchmesser d₃ bearbeitet. Aufnahmebohrung d₁^{R6} feingedreht.

Hinweis:

Kontrollieren Sie nach dem Einpressen die Führungssäule auf Rechtwinkligkeit zur Auflagefläche.

Einbaubeispiel

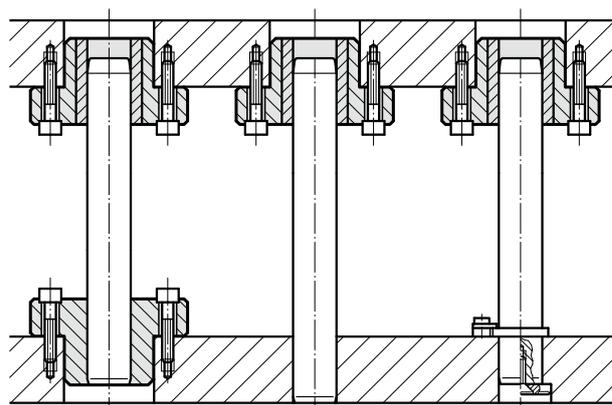

2031.04. Haltelager, niedrige Bauhöhe

d ₁	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d ₃	32	42	47	62	77	93	107	127
d ₄	7	9	9	11	14	18	18	22
a	70	85	90	115	130	160	180	215
b	35	45	50	65	80	96	110	130
e ₁	53	64	68	83	95	118	132	160
e ₂	19	24	28	34	45	55	62	75
h	16	16	20	23	28	33	33	38
h ₁	30	37	47	60	77	95	120	120

Bestell-Beispiel:

Haltelager, niedrige Bauhöhe = 2031.04.

Führungsdurchmesser d₁ 32 mm = 032

Bestell-Nummer = 2031.04. 032