


SUCHSTIFT MIT KEGELSPITZE, ISO 8020

2261.

 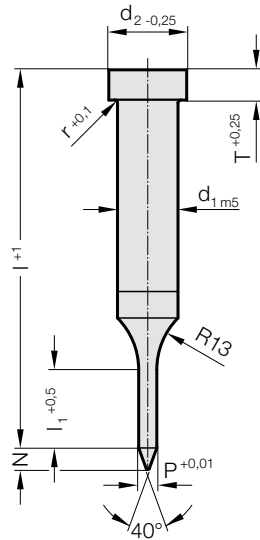


2261. Suchstift mit Kegelspitze, ISO 8020

d ₁ / (Bestellziffer)	d ₂	T	P	l ₁ / Bestellziffer	N	l / (Bestellbuchstabe)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (K)	140 (L)
5 / (3)	8	5	1 - 4,9	13 (3)	4		●	●						
6 / (4)	9	5	1,6 - 5,9	13 (3)	5		●	●	●					
8 / (5)	11	5	2,5 - 7,9	13 (3)	6		●	●	●	●				
10 / (6)	13	5	4 - 9,9	13 (3) 19 (4)	8		●	●	●	●	●			
13 / (7)	16	5	5 - 12,9	13 (3) 19 (4)	10		●	●	●	●	●	●		
16 / (8)	19	5	8 - 15,9	13 (3) 19 (4) 25 (5)	15		●	●	●	●	●	●	●	
20 / (9)	23	5	12 - 19,9	13 (3) 19 (4) 25 (5)	20		●	●	●	●	●	●	●	●
25 / (10)	28	5	16,5 - 24,9	13 (3) 19 (4) 25 (5)	25		●	●	●	●	●	●	●	●
32 / (11)	35	5	20 - 31,9	19 (4) 25 (5)	30		●	●	●	●	●	●	●	●

Bestell-Beispiel:

2261.6G3.0710



Form: Rund

P = Ø 7,1 mm

Stempelschneidlänge: l₁

13 mm

Länge: l

100 mm

Durchmesser: d₁

10 mm

Typ:

ISO

Ausführung:

Suchstift mit Kegelspitze

Schneidstempel:

ohne Abdrückstift

= 0710

Bestellziffer

= (3)

Bestellbuchstabe

= (G)

Bestellziffer

= (6)

Bestellziffer

= (1)

Bestellziffer

= (6)

= 22

Werkstoff:

HSS

Härte:

Schaft 64 ± 2 HRC

Kopf 52 ± 5 HRC

Ausführung:

Kopf warmgestaucht. Auflagefläche, Schaft und Sucher feinstgeschliffen.

Sonderanfertigung auf Anfrage.