


SCHNELLWECHSEL-SUCHSTIFT, MIT KEGELSPITZE, LEICHT BELASTBAR

2262.

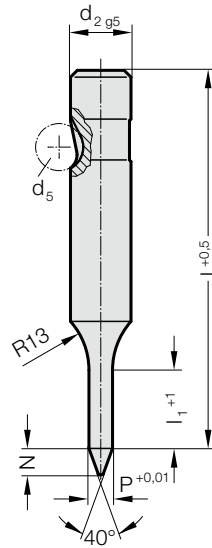


2262. Schnellwechsel-Suchstift, mit Kegelspitze, leicht belastbar

d ₂ / (Bestellziffer)	d ₅	P	I ₁ / Bestellziffer	N	I (Bestellbuchstabe)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)	140 (K)	150 (L)
10 / (2)	8	5,9 - 9,9	19(2)	8		●	●	●	●	●			
13 / (3)	8	9,9 - 12,9	19(2)	10		●	●	●	●	●	●	●	
16 / (4)	8	12,9 - 15,9	25(3)	15		●	●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	8	15,9 - 19,9	25(3)	20		●	●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	8	19,9 - 24,9	25(3)	25		●	●	●	●	●	●	●	●
32 / (7)	8	24,9 - 31,9	25(3)	30		●	●	●	●	●	●	●	●
38 / (8)	8	31,9 - 37,9	30(4)	35		●	●	●	●	●	●	●	●

Bestell-Beispiel:

2262.4G3.1410

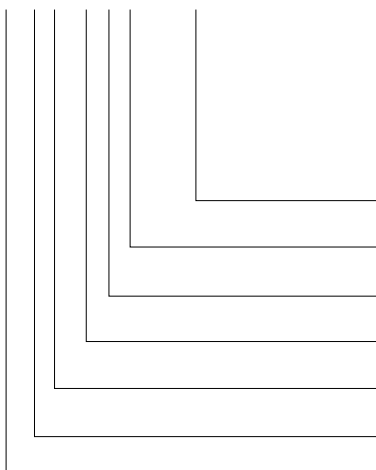

Form: Rund
 P = Ø 14,1 mm
Stempelschneidlänge: I₁
 25 mm
Länge: I
 100 mm
Durchmesser: d₂
 16 mm
Typ:
 leicht
Ausführung:
 Suchstift mit Kegelspitze
Schneidstempel:
 ohne Abdrückstift

= 1410
Bestellziffer
 = (3)
Bestellbuchstabe
 = (G)
Bestellziffer
 = (4)
Bestellziffer
 = (2)
Bestellziffer
 = (6)
 = 22

Werkstoff:

HSS
 Härte 62 ± 2 HRC

Ausführung:

Schaft und Sucher feinstgeschliffen.
 Sonderanfertigung auf Anfrage.