


# SUCHSTIFT MIT PARABOLSPITZE, ISO 8020



2271.

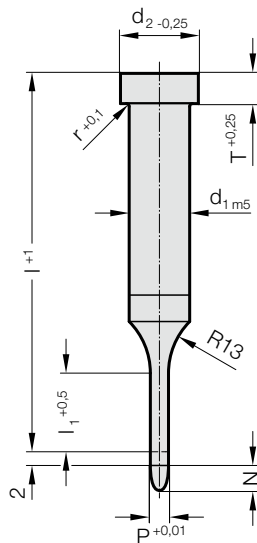

## 2271. Suchstift mit Parabolspitze, ISO 8020

d <sub>1</sub> / (Bestellziffer)	d <sub>2</sub>	T	P	l <sub>1</sub> / Bestellziffer	l / (Bestellbuchstabe)	50 (A)	56 (B)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
5 / (3)	8	5	1 - 4,9	10 (2) 13 (3)		●	●	●	●			
6 / (4)	9	5	1,6 - 5,9	10 (2) 13 (3)		●	●	●	●	●		
8 / (5)	11	5	2,5 - 7,9	10 (2) 13 (3)		●	●	●	●	●		
10 / (6)	13	5	4 - 9,9	10 (2) 13 (3) 19 (4)		●	●	●	●	●	●	●
13 / (7)	16	5	5 - 12,9	10 (2) 13 (3) 19 (4)		●	●	●	●	●	●	●
16 / (8)	19	5	8 - 15,9	13 (3) 19 (4)		●	●	●	●	●	●	●
20 / (9)	23	5	12 - 19,9	13 (3) 19 (4)			●	●	●	●	●	●
25 / (10)	28	5	16,5 - 24,9	13 (3) 19 (4)			●	●	●	●	●	●
32 / (11)	35	5	20 - 31,9	19 (4)				●	●	●	●	●

### Werkstoff:

HSS

Härte:

Schaft 64 ± 2 HRC

Kopf 52 ± 5 HRC

### Ausführung:

Kopf warmgestaucht. Auflagefläche, Schaft und Sucher feinstgeschliffen.

Sonderanfertigung auf Anfrage.

### Hinweis:

Die 2 mm Länge bewirken volle Führung bevor der Stanzstempel Kontakt mit dem Blech bekommt.

### Länge der Parabolspitze N:


= 8 mm wenn P ≤ 10 mm

=12 mm wenn P 10,1 mm - 15 mm

=15 mm wenn P > 15 mm

### Bestell-Beispiel:

**2271.9F4.1870**

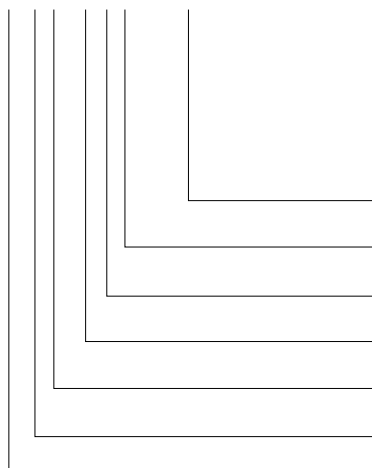

### Form: Rund

P = Ø 18,7 mm

### Stempelschneidlänge: l<sub>1</sub>

19 mm

### Länge: l

90 mm

### Durchmesser: d<sub>1</sub>

20 mm

### Typ:

ISO

### Ausführung:

Suchstift mit Parabolspitze

### Schneidstempel:

ohne Abdrückstift

= 1870

### Bestellziffer

= (4)

### Bestellbuchstabe

= (F)

### Bestellziffer

= (9)

### Bestellziffer

= (1)

### Bestellziffer

= (7)

= 22