


SCHNELLWECHSEL-SUCHSTIFT, MIT PARABOLSPITZE, LEICHT BELASTBAR



2272.

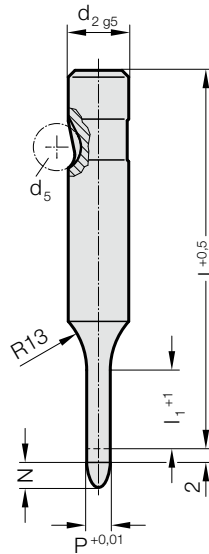

2272. Schnellwechsel-Suchstift, mit Parabolspitze, leicht belastbar

d ₂ / (Bestellziffer)	d ₅	P	l ₁ / Bestellziffer	l (Bestellbuchstabe)	50 (A)	56 (B)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
6 / (1)	6	2,5 - 5,9	13(1)		●	●	●	●	●	●	●
10 / (2)	8	5,9 - 9,9	19(2)		●	●	●	●	●	●	●
13 / (3)	8	9,9 - 12,9	19(2)		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	8	12,9 - 15,9	25(3)				●	●	●	●	●
20 / (5)	8	15,9 - 19,9	25(3)				●	●	●	●	●
25 / (6)	8	19,9 - 24,9	25(3)				●	●	●	●	●
32 / (7)	8	24,9 - 31,9	25(3)					●	●	●	●
38 / (8)	8	31,9 - 37,9	30(4)						●	●	●

Werkstoff:

HSS

Härte 62 ± 2 HRC

Ausführung:

Schaft und Sucher feinstgeschliffen.
Sonderanfertigung auf Anfrage.

Hinweis:


Die 2 mm Länge bewirken volle Führung bevor der Stanzstempel Kontakt mit dem Blech bekommt.

Länge der Parabolspitze N:

= 8 mm wenn P ≤ 10 mm
= 12 mm wenn P 10,1 mm - 15 mm
= 15 mm wenn P > 15 mm

Bestell-Beispiel:

2272.4G3.1410

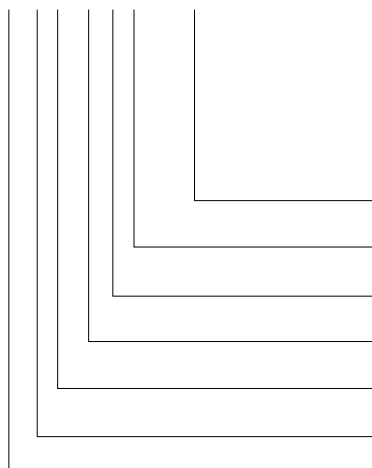

Form: Rund

P = Ø 14,1 mm

Stempelschneidlänge: l₁
25 mm

Länge: l

100 mm

Durchmesser: d₂

16 mm

Typ:

leicht

Ausführung:

Suchstift mit Parabolspitze

Schneidstempel:

ohne Abdrückstift

= 1410

Bestellziffer

= (3)

Bestellbuchstabe

= (G)

Bestellziffer

= (4)

Bestellziffer

= (2)

Bestellziffer

= (7)

= 22