


NÄHERUNGSSCHALTER, INDUKTIV



2443.14.00.60.18.044

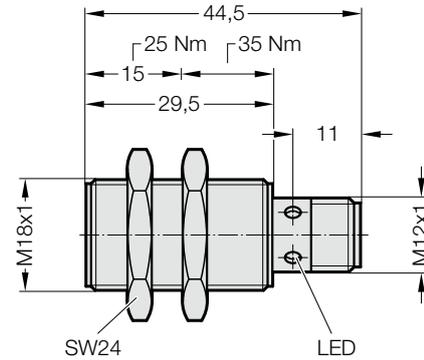

Technische Daten:

Bemessungsbetriebsspannung U_e : 24 V DC
Betriebsspannung U_s : 10 - 30 V DC
Leerlaufstrom I_0 bedämpft/unbedämpft: ≤ 10 mA/ ≤ 3 mA
Wiederholgenauigkeit R: max. (% v. Sr) 5%
Umgebungstemperatur T_a : -25 bis +70°C
Schaltfrequenz f: max. 1000 Hz
Schutzart nach IEC 60529: IP 67
Gehäusewerkstoff: CuZn
Anschlussart: Steckverbinder
Zulassung: UL

2443.14.00.60.18.044

**Näherungsschalter,
induktiv**