


# SCHNELLWECHSEL-SCHNEIDSTEMPEL, ABGESETZT, RUND, MIT ABDRÜCKSTIFT, LEICHT BELASTBAR

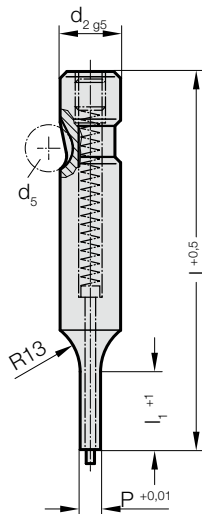

2712.



## 2712. Schnellwechsel-Schneidstempel, abgesetzt, Rund, mit Abdrückstift, leicht belastbar

$d_2$ / (Bestellziffer)	$d_s$	P	$l_1$ / Bestellziffer	I (Bestellbuchstabe)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
6 / (1)	6	2,5 - 5,9	13(1)		●	●	●	●	●
10 / (2)	8	5 - 9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
13 / (3)	8	6 - 12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
16 / (4)	8	8 - 15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
20 / (5)	8	10 - 19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
25 / (6)	8	12 - 24,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
32 / (7)	8	16 - 31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●
38 / (8)	8	19 - 37,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●

### Werkstoff:

HSS

Härte 62 ± 2 HRC


### Ausführung:

Schaft und Schneiddurchmesser feinstgeschliffen.

Sonderanfertigung auf Anfrage.

### Bestell-Beispiel:

**2712.7G2.2450**

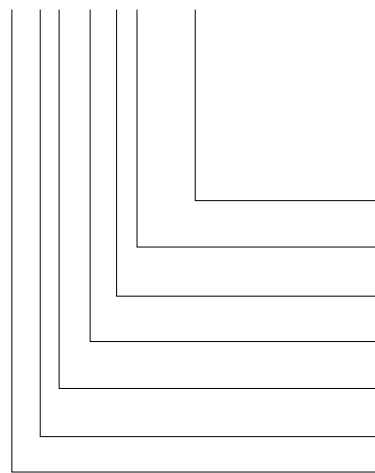

**Form: Rund**

P = Ø 24,5 mm

**Stempelschneidlänge:  $l_1$**

19 mm

**Länge: I**

100 mm

**Durchmesser:  $d_2$**

32 mm

**Typ:**

leicht

**Ausführung:**

Rund

**Schneidstempel:**

mit Abdrückstift

= 2450

**Bestellziffer**

= (2)

**Bestellbuchstabe**

= (G)

**Bestellziffer**

= (7)

**Bestellziffer**

= (2)

**Bestellziffer**

= (1)

= 27