


SCHNELLWECHSEL-SCHNEIDSTEMPEL, ABGESETZT, RUND, MIT ABRÜCKSTIFT, SCHWER BELASTBAR



2713.

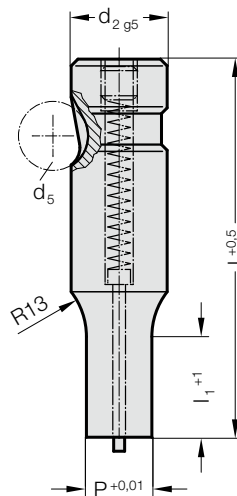

2713. Schnellwechsel-Schneidstempel, abgesetzt, Rund, mit Abdrückstift, schwer belastbar

d ₂ / (Bestellziffer)	d ₅	P	l ₁ / Bestellziffer	l (Bestellbuchstabe)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)
10 / (2)	10	5 - 9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●		
13 / (3)	12	6 - 12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	12	8 - 15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12	10 - 19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12	12 - 24,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12	16 - 31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12	19 - 39,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●	●	●

*bei d₂ = 16/ 20 und l = 63; l_{1 max.} = 19

Werkstoff:

HSS

Härte 62 ± 2 HRC


Ausführung:

Schaft und Schneiddurchmesser feinstgeschliffen.

Sonderanfertigung auf Anfrage.

Bestell-Beispiel:

2713.3C1.0550

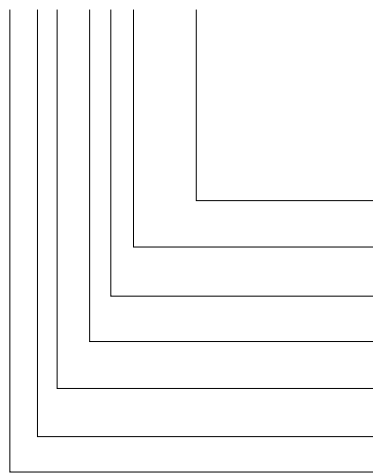

Form: Rund

P = Ø 5,5 mm

Stempelschneidlänge: l₁

13 mm

Länge: l

63 mm

Durchmesser: d₂

13 mm

Typ:

schwer

Ausführung:

Rund

Schneidstempel:

mit Abdrückstift

= 0550

Bestellziffer

= (1)

Bestellbuchstabe

= (C)

Bestellziffer

= (3)

Bestellziffer

= (3)

Bestellziffer

= (1)

= 27