


EINSEITEN-PRISMENFÜHRUNG, BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF




2965.80.


A

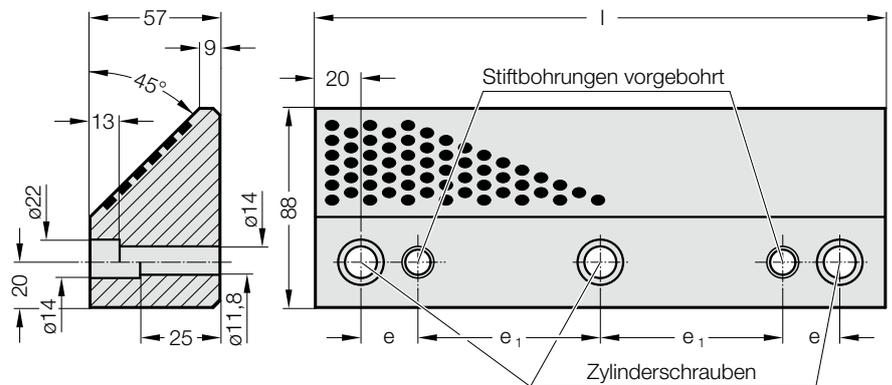

B

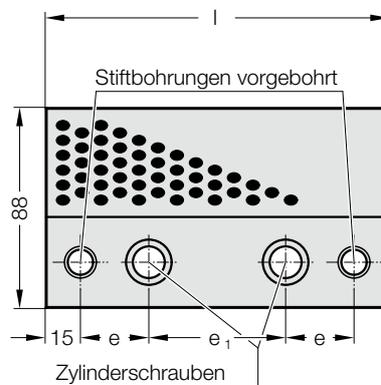

C

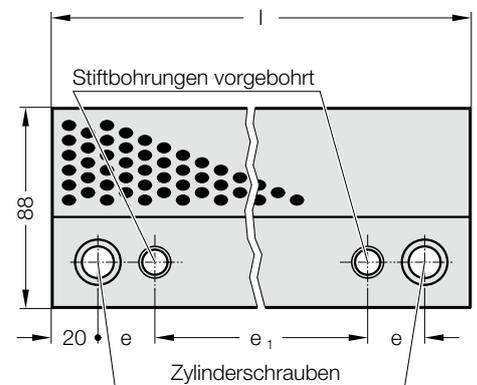

Werkstoff:

Bronze mit Festschmierstoff, wartungsarm

 
Hinweis:

Passende Einseiten-Prismen-Gleitstücke 2965.82.

Lieferung ohne Schrauben und Stifte.

Befestigung:

Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762 M12 verwenden.



2965.80. Einseiten-Prismenführung, Bronze mit Festschmierstoff

Bestell-Nummer	Form	l	e	e ₁	Anzahl Bohrungen
2965.80.088.057.0150	B	150	30	60	2
2965.80.088.057.0200	C	200	25	110	3
2965.80.088.057.0250	A	250	25	80	3
2965.80.088.057.0300	A	300	30	100	3