


# EINSEITEN-PRISMEN-GLEITSTÜCK, STAHL

2965.83.

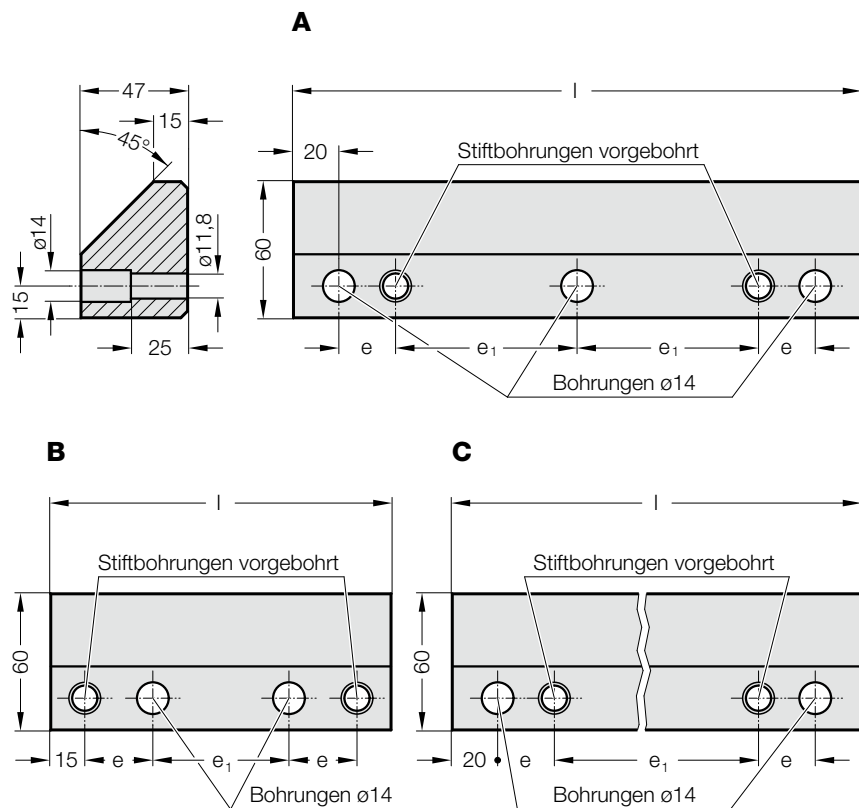

**Werkstoff:**

Stahl, Gleitflächen oberflächengehärtet

 
**Hinweis:**

Passende Einseiten-Prismenführungen 2965.81.

Lieferung ohne Schrauben und Stifte.

**Befestigung:**

Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762 M12 verwenden.



**2965.83. Einseiten-Prismen-Gleitstück, Stahl**

Bestell-Nummer	Form	l	e	e <sub>1</sub>	Anzahl Bohrungen
2965.83.060.047.0150	B	150	30	60	2
2965.83.060.047.0200	C	200	25	110	3
2965.83.060.047.0250	A	250	25	80	3
2965.83.060.047.0300	A	300	30	100	3