


# HALFEN MONTAGETECHNIK


## Rohrschellen Typ Beta

### HRS - B Rohrschelle Beta

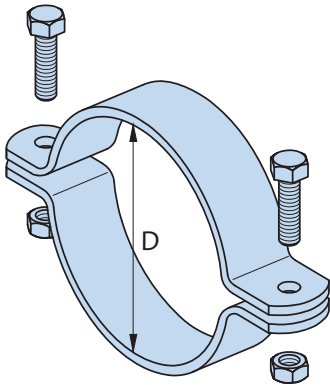

Lieferumfang:  
1 x Rohrschelle  
2 x Skt - Schrauben  
2 x Muttern

**Hinweis:**  
**Rohrschelle HRS - B  
mit Dämmgummi DGM:**  
→ Seite 85

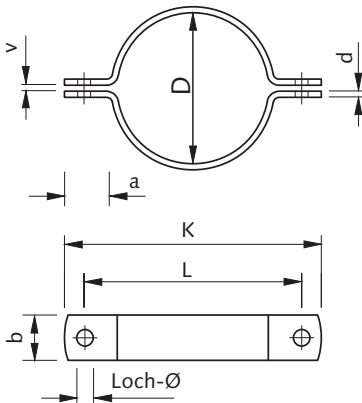

Ausführung fv feuerverzinkt		Ausführung A4 Edelstahl A4		Spann- bereich von - bis [mm]	Loch Ø [mm]	Abmessungen					Vor- spann- maß v [mm]	Trag- fähigkeit [kN]				
Ø D [mm]	Bestell-Nr. 0311.030-	Ø D [mm]	Bestell-Nr. 0311.030-			b/d [mm]	L [mm]	K [mm]	a [mm]							
21,5	00049 ●	21,5	00002 ●	20,5 - 23,5	6,5 für M 6	25/2,5	49,5	71,5	25	2,75	1,9					
27	00050 ●	27	00003 ●	26 - 29			55	77								
33,5	00051 ●	33,5	00004 ●	32,5 - 35,5			61,5	83,5								
42,5	00052 ●	42,5	00005 ●	41,5 - 44,5			70,5	92,5								
48,5	00053 ●	48,5	00006 ●	47,5 - 50,5			76,5	98,5								
50	00054 ●	50	00007 ●	49 - 52			78	100								
56	00055 ●	56	00008 ●	55 - 58			84	106								
60	00056 ●	60	00009 ●	59 - 62			88	110								
64	00057 ●	64	00010 ●	63 - 66			92	114								
77	00058 ●	77	00011 ●	76 - 79			105	127								
80	00059 ●	80	00012 ●	79 - 82	108	130										
84	00060 ●	84	00013 ○	83 - 86	112	134										
89	00061 ●	89	00014 ●	88 - 91	118	140										
96	00062 ●	96	00015 ○	95 - 98	125	147										
100	00063 ●	100	00016 ●	98 - 102	11 für M 10	30/4	144	170	35	4	4,1					
105	00064 ●	105	00017 ●	103 - 107			149	175								
110	00065 ●	110	00018 ●	108 - 112			154	180								
116	00066 ●	116	00019 ●	114 - 118			160	186								
125	00067 ●	125	00020 ●	123 - 127			169	195								
131	00068 ●	131	00021 ●	129 - 133			175	201								
137	00069 ●	137	00022 ●	135 - 139			181	207								
141	00070 ●	141	00023 ●	139 - 143			185	211								
150	00071 ●	150	00024 ●	148 - 152			194	220								
157	00072 ●	157	00025 ●	155 - 159			201	227								
160	00073 ●	160	00026 ●	158 - 162	13 für M 12	40/4	208	240	40	4	4,9					
168	00074 ●	168	00027 ●	166 - 170			216	248								
176	00075 ●	176	00028 ●	174 - 178			224	256								
185	00076 ●	185	00029 ●	183 - 187			233	265								
200	00077 ●	200	00030 ●	198 - 202			248	280								
212	00078 ●	212	00031 ●	210 - 214			260	292								
218	00079 ●	218	00032 ●	216 - 220			266	298								
225	00080 ●	225	00033 ●	223 - 227			273	305								
235	00081 ○	235	00034 ○	233 - 237			283	315								
267	00082 ○	267	00035 ○	265 - 269			317	367								
273	00083 ○	273	00036 ○	271 - 275	323	373										
285	00084 ○	285	00037 ○	283 - 287	335	385										
326	00085 ○	326	00038 ○	324 - 328	376	426										
340	00086 ○	340	00039 ○	338 - 342	390	440										
355	00087 ○	355	00040 ○	353 - 357	17 für M 16	50/5	415	465	50	5	7,8					
400	00088 ○	400	00041 ○	398 - 402			460	510								
406	00089 ○	406	00042 ○	404 - 408			466	516								
420	00090 ○	420	00043 ○	418 - 422			480	530								
429	00091 ○	429	00044 ○	427 - 431			489	539								
508	00092 ○	508	00045 ○	506 - 510			568	618								
525	00093 ○	525	00046 ○	523 - 527			585	635								
532	00094 ○	532	00047 ○	530 - 534			592	642								
							17 für M 16	60/6				415	465	55	5	9,7
												460	510			
					466	516										
					480	530										
					489	539										
					568	618										
					585	635										
					592	642										

**Bestellbeispiel: HRS - B - 125 - fv**

● Standard ○ auf Anfrage

Typ \_\_\_\_\_  
 Ø D [mm] \_\_\_\_\_  
 Ausführung \_\_\_\_\_  
 oder \_\_\_\_\_  
 Bestell-Nr.: **0311.030-00067**