


HALFEN MONTAGETECHNIK

Rohrunterlage RUK


RUK

Rohrunterlage für Rohrschelle Alpha
 (→ Seite 80 - 81),
 Werkstoff: Polypropylen,
 temp.-beständig -30 bis +90° C
 Farbe: Grün

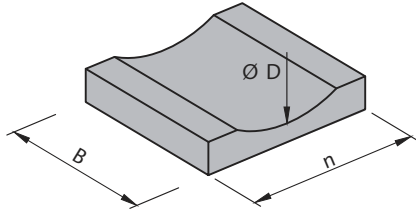

Montagebeispiel:


- Rohrunterlage **RUK**
- Rohrschelle **HRS - A**
- Konsole **KON 41/2**

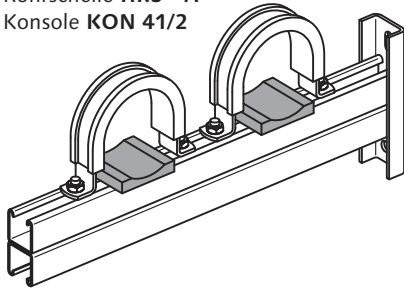


Bezeichnung	Bestell-Nr.	0316.000-	Abmessungen [mm]			
			für Ø D D [mm]	n	B	d2
RUK - 57	00001	○	57	38	50	10
RUK - 60	00002	●	60			
RUK - 76	00003	●	76			
RUK - 88	00004	●	88	75	70	15
RUK - 108	00005	●	108			
RUK - 114	00006	●	114			
RUK - 133	00007	○	133			
RUK - 139	00008	●	139			
RUK - 159	00009	●	159	140	75	25
RUK - 168	00010	●	168			
RUK - 193	00011	●	193			
RUK - 216	00012	●	216			
RUK - 219	00013	●	219	220	75	30
RUK - 267	00014	○	267			
RUK - 273	00015	●	273			
RUK - 318	00016	●	318			
RUK - 323	00017	●	323			
RUK - 355	00018	●	355			
RUK - 368	00019	○	368			
RUK - 406	00020	●	406			
RUK - 419	00021	●	419			
RUK - 508	00022	●	508			
RUK - 521	00023	○	521			

Hinweis zur Verwendung von RUK


Rohrunterlage RUK
 d2 = Noppen - Ø

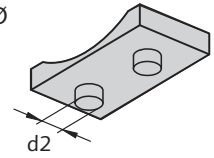

Profilschlitz-
 breite > d2

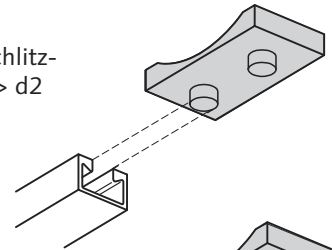

Profilschlitz-
 breite < d2

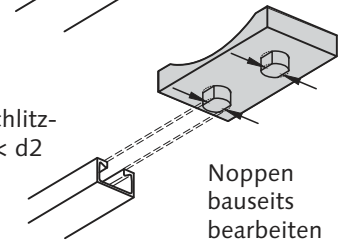


RUV

Rohrunterlage für verschiedene Rohr - Ø
 Die kostengünstige Alternative, da eine
RUV für mehrere Rohrgrößen geeignet ist.
 Rohrunterlage aus Kunststoff (Zweipunkt-
 auflage)


Werkstoff: Polypropylen, temp.-beständig -
 30 bis +90° C
 Farbe: Schwarz

Bezeichnung	Bestell-Nr.		für Ø D [mm]	L [mm]	B [mm]	N [mm]	H [mm]
RUV - K	00001	●	25 - 79	30	50	11	11
RUV - M	00002	●	80 - 269	80	70	17	15
RUV - G	00003	●	270 - 420	120	70	17	16

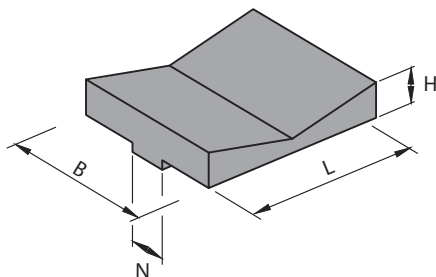

- Typ **RUV - K** für Halben - Profile: min. 12 mm Schlitzweite
 max. 52 mm Schienenbreite
- Typ **RUV - M** für Halben - Profile: min. 18 mm Schlitzweite
 max. 72 mm Schienenbreite
- Typ **RUV - G** für Halben - Profile: min. 18 mm Schlitzweite
 max. 72 mm Schienenbreite

● Standard ○ auf Anfrage

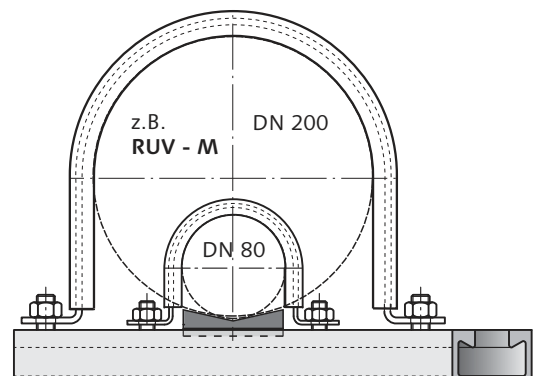

Montageschienen, Schrauben

Zubehör

Statik

Tragkonstruktionen

Konsolen

Rohrschellen, Rohrlager

Hinweise, Arbeitshilfen