


Für Neukonstruktionen:  
**Serie 15 "Zipper"**  
▶ Seite 4.18

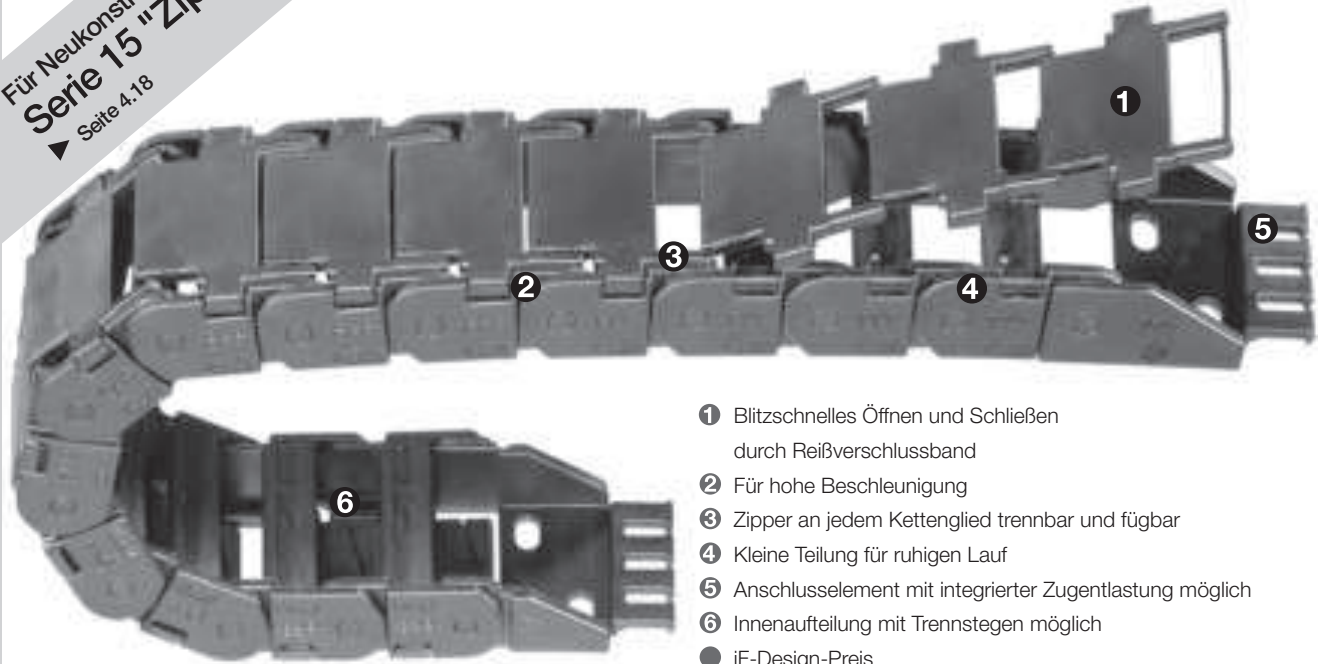

 

- 1 Blitzschnelles Öffnen und Schließen durch Reißverschlussband
- 2 Für hohe Beschleunigung
- 3 Zipper an jedem Kettenglied trennbar und ffügbar
- 4 Kleine Teilung für ruhigen Lauf
- 5 Anschlusselement mit integrierter Zugentlastung möglich
- 6 Innenaufteilung mit Trennstegen möglich
- iF-Design-Preis

● ● ● Preis Index






Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH  
51147 Köln

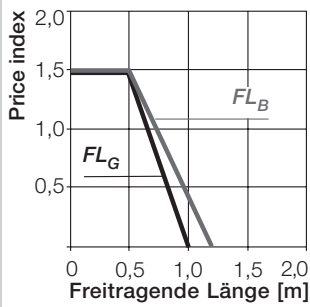

**Freitragende Länge**

$FL_G$  = mit geradem Obertrum  
 $FL_B$  = mit erlaubtem Durchhang

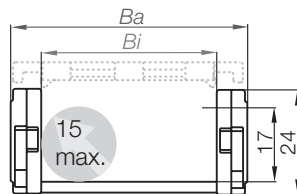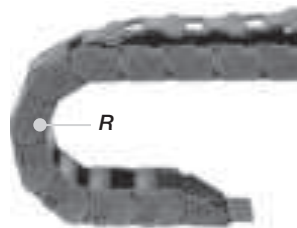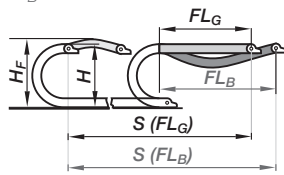


**Serie 15 classic - im Außenradius aufreißbar**

Art. Nr.	$B_i$ [mm]	$B_a$ [mm]	$R$ [mm]	Biegeradien
15.1.□.0	15	26	038	048 075
15.2.□.0	25	36	110	125 145
15.3.□.0	38	49	180	
15.4.□.0	50	61		

Radius für alle Kettenbreiten!

Art. Nr. mit gewünschtem Radius-Wert ergänzen z.B. 15.1.100.0  
Oben aufgeführte Biegeradien sind mit jeder Kettenbreite kombinierbar!

**Bestellbeispiel**

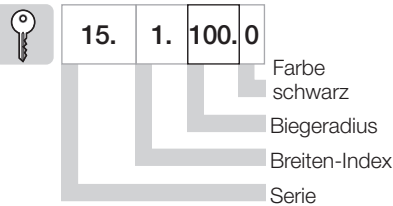

**Bestellbeispiel: 2,0 m komplette E-Kette®**  
(Kettenlänge oder Gliederanzahl angeben!)

- 2,0 m (66 Glieder) **Serie 15.1.100.0**
- + mit 2 Trennstegen **152** montiert jedes 2. Glied
- + 1 Satz Anschlusselemente + Zugentlast. **101.12PZ**