


### Variante 1 - Trennsteg

Trennsteg lassen sich an beliebiger Stelle im Kettenquerschnitt anordnen, um den Innenraum der E-Kette® zu unterteilen - Standardgemäß werden Trennsteg jedes 2. Kettenglied montiert!

- Standard Unterteilung mit **Trennsteg 311**  
(bei gewähltem Biegeradius R = 100 bitte **Trennsteg 34511** benutzen)

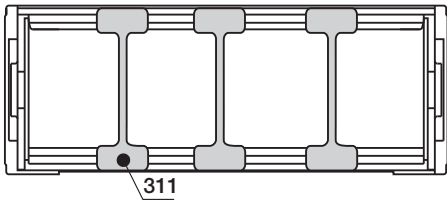

Trennsteg*		
unmontiert	301	2,5 14
montiert	311	


\*nicht für Biegeradius  
R = 100 geeignet

Trennsteg, nur für Biegeradius R = 100		
unmontiert	34501	2,5 8 14
montiert	34511	

### Variante 2 - Einsteckböden

Werden benötigt beim Einsatz von vielen dünnen Leitungen mit ähnlichen oder gleichen Durchmessern

- **Trennsteg geschlitzt 312** oder **Trennsteg geschlitzt 312.24** mit breitem Fuß -  
Zur Verwendung mit **Einsteckböden 221.X**

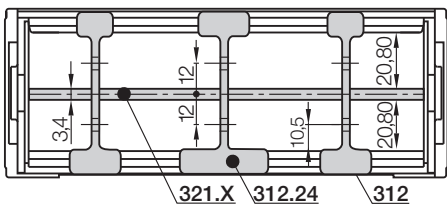


Trennsteg, geschlitzt		
unmontiert	302	2,5 10 14
montiert	312	

Trennsteg, geschlitzt		
unmontiert	302.24	2,5 14 24
montiert	312.24	

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
50	320.050	321.050
75	320.075	321.075
100	320.100	321.100
115	320.115	321.115
125	320.125	321.125


Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
150	320.150	321.150
175	320.175	321.175
200	320.200	321.200
225	320.225	321.225
250	320.250	321.250

 

### Variante 3 - Fachböden

Bei Leitungen mit verschiedenen Durchmessern können Fachböden höhenversetzt eingesetzt werden. Es können sowohl teilweise Unterteilungen in einzelnen Blöcken realisiert werden, als auch die gesamte Breite  $B_i - 10$  mm genutzt werden.

- **Fachboden 2210.X** kombinierbar mit **Seitenplatte 313** und **Teilungssteg 314**
- Die Variante 3 "Fachböden" kann mit der Variante 1 "Trennsteg" kombiniert werden

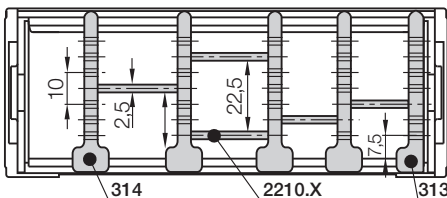

Seitenplatte		
unmontiert	303	4 7
montiert	313	

Teilungssteg		
unmontiert	304	4 10
montiert	314	

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
018	2200.18	2210.18
023	2200.23	2210.23
028	2200.28	2210.28
033	2200.33	2210.33
038	2200.38	2210.38
043	2200.43	2210.43
048	2200.48	2210.48

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
058	2200.58	2210.58
068	2200.68	2210.68
073	2200.73	2210.73
088	2200.88	2210.88
099	2200.99	2210.99
124	2200.124	2210.124
149	2200.149	2210.149

