
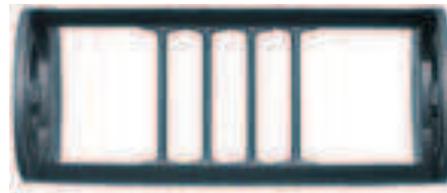



### Variante 1 - Trennsteg

Trennsteg lassen sich an beliebiger Stelle im Kettenquerschnitt anordnen, um den Innenraum der E-Kette® zu unterteilen - Standardgemäß werden Trennsteg jedes 2. Kettenglied montiert!


- Standard Unterteilung mit **Trennsteg 1586.01**
- **Asymetrischer Trennsteg 1586.01.A** bei Anwendungen auf der Seite liegend
- **Zugentlastungstrennsteg 1586.01.Z**, integrierbar in das Anschlusselement, beliebig positionierbar.  
Ebenfalls kombinierbar mit **Einsteckböden 221.X** und **Fachböden 2210.X**

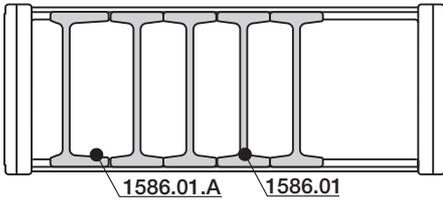

 
Trennsteg	
unmontiert	1585.01
montiert	1586.01



Trennsteg, asymmetrisch	
unmontiert	1585.01.A
montiert	1586.01.A

 

Zugentlastungstrennsteg	
unmontiert	1585.01.Z
montiert	1586.01.Z


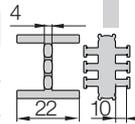


E2 E-rohre Typ R  
Innenhöhe: 40 mm


### Variante 2 - Einsteckböden

Werden benötigt beim Einsatz von vielen dünnen Leitungen mit ähnlichen oder gleichen Durchmessern

- **Trennsteg geschlitzt 1586.02** (5-fach geschlitzt) zur Verwendung mit **Einsteckböden 221.X**

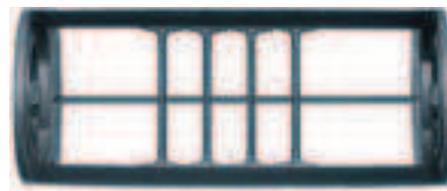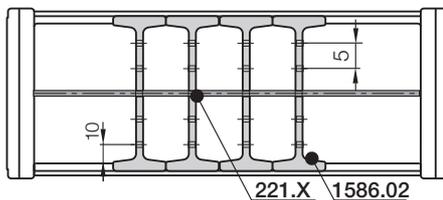


Trennsteg, geschlitzt	
unmontiert	1585.02
montiert	1586.02

 

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
040	220.40	221.40
050	220.50	221.50
075	220.75	221.75
088	220.87	221.87
100	220.100	221.100

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
125	220.125	221.125
135	220.135	221.135
150	220.150	221.150
175	220.175	221.175
200	220.200	221.200

 


Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222


### Variante 3 - Fachböden

Bei Leitungen mit verschiedenen Durchmessern können Fachböden höhenversetzt eingesetzt werden. Es können sowohl teilweise Unterteilungen in einzelnen Blöcken realisiert werden, als auch die gesamte Breite  $B_i - 10$  mm genutzt werden.

- **Fachboden 2210.X** kombinierbar mit **Teilungssteg 1586.03** (5-fach geschlitzt)

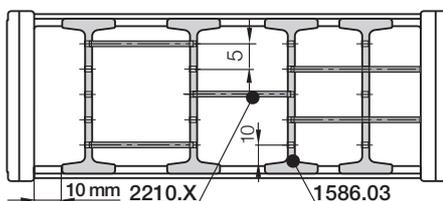


Teilungssteg	
unmontiert	1585.03
montiert	1586.03

 

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
018	2200.18	2210.18
023	2200.23	2210.23
028	2200.28	2210.28
033	2200.33	2210.33
038	2200.38	2210.38
043	2200.43	2210.43
048	2200.48	2210.48

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
058	2200.58	2210.58
068	2200.68	2210.68
073	2200.73	2210.73
088	2200.88	2210.88
099	2200.99	2210.99
124	2200.124	2210.124
149	2200.149	2210.149

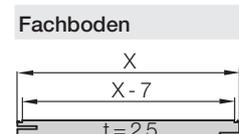

▶ Seite 6.5