

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <b>Trennstege, geschlitzt</b><br><b>E-Ketten®</b><br>unmontiert <b>202</b><br>montiert <b>212</b> |
|--|--|---|

### Trennstege geschlitzt 202 (nur für E-Ketten®)

Vertikale Unterteilung in E-Ketten®. Durch seine Aussparungen kann er zusätzlich zur Bildung einfacher vertikaler / horizontaler Aufteilungen eingesetzt werden.

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <b>Trennstege, geschlitzt</b><br><b>E-Rohre</b><br>unmontiert <b>24501</b><br>montiert <b>24511</b> |
|--|--|---|

### Trennstege 24501 (nur für Rohre)

Vertikale Unterteilung in E-Rohren. Durch seine Aussparungen kann er zusätzlich zur Bildung einfacher vertikaler / horizontaler Aufteilungen eingesetzt werden.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <b>Trennstege, breiter Fuß*</b><br><b>Fuß* - E-Ketten®</b><br>unmontiert <b>201.28</b><br>montiert <b>211.28</b> |
|--|--|--|

### Trennstege breiter Fuß\* 201.28 (nur für E-Ketten®)

Wenn zwischen den Trennstegen ein breiter Abstand eingehalten werden soll oder sie in ihrer Position fixiert werden sollen, z.B. bei 90° Anwendungen. (\*Für Anwendungen "auf der Seite")

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <b>Seitenplatte</b><br><b>E-Ketten®</b><br>unmontiert <b>203</b><br>montiert <b>213</b> |
|--|--|---|

### Seitenplatte 203 (nur für E-Ketten®)

Seitenplatte zur Verwendung mit Einsteckböden 220.X und Trennstege geschlitzt 202.

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <b>Abstandhalter*</b><br><b>E-Ketten®</b><br>unmontiert <b>205.09</b><br>montiert <b>215.09</b> |
|--|--|---|

### Abstandhalter\* 205.09 (nur für E-Ketten®)

Trennstege können durch Abstandhalter in ihrer Position fixiert werden (nur im Innenradius auf den festen Öffnungstegsteg montierbar). (\*Für Anwendungen "auf der Seite")

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <b>Einsteckböden</b><br><b>E-Ketten®/E-Rohre</b><br>unmontiert <b>220.X</b><br>montiert <b>221.X</b> |
|--|--|--|


### Einsteckböden 220.X (E-Ketten® und E-Rohre)

Sinnvoll beim Einsatz von vielen dünnen Leitungen mit ähnlichen oder gleichen Durchmessern. Für eine durchgängige Unterteilung. Einsteckböden können im Höhenraster von 5 mm (in 3 Stufen) angeordnet werden.

#### Einsteckböden

| Breite X [mm] | unmontiert | montiert | Breite X [mm] | unmontiert | montiert | Breite X [mm] | unmontiert | montiert |
|---------------|------------|----------|---------------|------------|----------|---------------|------------|----------|
| 025           | 220.25     | 221.25   | 077           | 220.77     | 221.77   | 125           | 220.125    | 221.125  |
| 038           | 220.38     | 221.38   | 090           | 220.90     | 221.90   |               |            |          |
| 057           | 220.57     | 221.57   | 103           | 220.103    | 221.103  |               |            |          |

# 2400·2450·2480·2500 | Innenaufteilung | Optionen

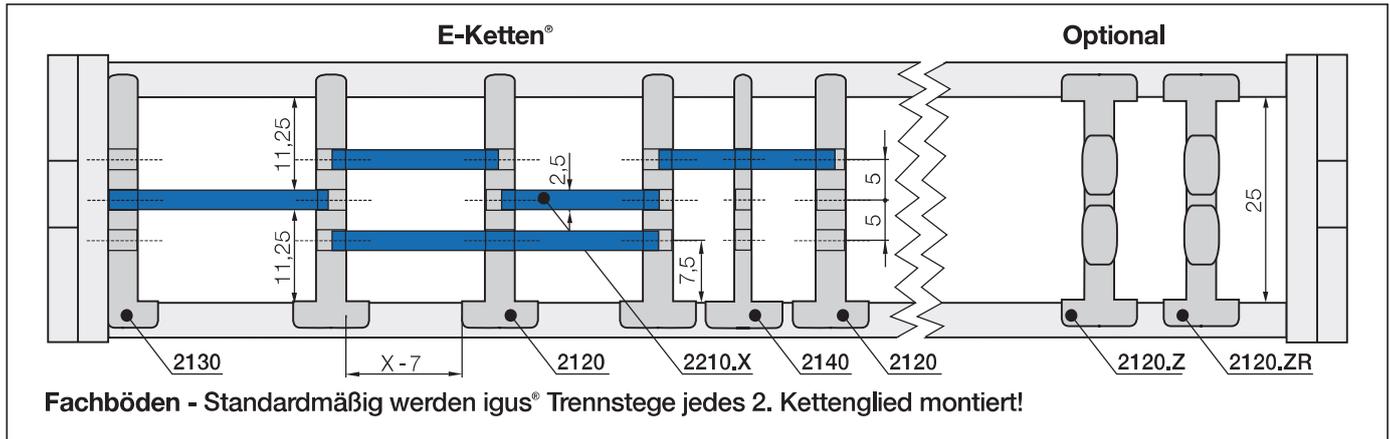

**Teilungssteg, geschlitzt E-Ketten®**

|            |             |
|------------|-------------|
| unmontiert | <b>2020</b> |
| montiert   | <b>2120</b> |

**Teilungssteg 2020 (nur für E-Ketten®)**  
für regalförmige Aufteilung mit Fachböden 2200.X im Höhenraster von 5 mm (in 3 Stufen).

**Höhenschlitzsteg E-Ketten®**

|            |             |
|------------|-------------|
| unmontiert | <b>2040</b> |
| montiert   | <b>2140</b> |

**Höhenschlitzsteg 2040 (nur für E-Ketten®)**  
Für sehr feine Unterteilung. Ohne Rastnase für Fachböden, frei verschiebbar.

**Seitenplatte E-Ketten®**

|            |             |
|------------|-------------|
| unmontiert | <b>2030</b> |
| montiert   | <b>2130</b> |

**Seitenplatte 2030 (nur für E-Ketten®)**  
Seitenplatte zur Verwendung mit Teilungssteg 2020, Höhenschlitzsteg 2040 und Fachboden 2200.

**Fachboden E-Ketten®**

|            |               |
|------------|---------------|
| unmontiert | <b>2220.X</b> |
| montiert   | <b>2210.X</b> |

**Fachboden 2200 (nur für E-Ketten®)**  
Bei Leitungen mit verschiedenen Durchmessern können Fachböden höhenversetzt eingesetzt werden. Sie können im Höhenraster von 5 mm (in 3 Stufen) angeordnet werden.

## Fachböden

| Breite X [mm] | unmontiert     | montiert       | Breite X [mm] | unmontiert     | montiert       | Breite X [mm] | unmontiert     | montiert       |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 018           | <b>2200.18</b> | <b>2210.18</b> | 038           | <b>2200.38</b> | <b>2210.38</b> | 068           | <b>2200.68</b> | <b>2210.68</b> |
| 023           | <b>2200.23</b> | <b>2210.23</b> | 043           | <b>2200.43</b> | <b>2210.43</b> | 073           | <b>2200.73</b> | <b>2210.73</b> |
| 028           | <b>2200.28</b> | <b>2210.28</b> | 048           | <b>2200.48</b> | <b>2210.48</b> | 088           | <b>2200.88</b> | <b>2210.88</b> |
| 033           | <b>2200.33</b> | <b>2210.33</b> | 058           | <b>2200.58</b> | <b>2210.58</b> | 099           | <b>2200.99</b> | <b>2210.99</b> |

**Zugentlastungstrennsteg E-Ketten®**

|            |               |
|------------|---------------|
| unmontiert | <b>2020.Z</b> |
| montiert   | <b>2120.Z</b> |

**Weitere Elemente zur Innenaufteilung**  
**Zugentlastungstrennsteg 2020.Z (nur für E-Ketten®)**  
Integrierbar ins Anschlusselement und beliebig positionierbar. Gleichzeitige Zugentlastung und Innenaufteilung der E-Ketten®.

**Zugentlastungstrennsteg E-Rohre**

|            |                |
|------------|----------------|
| unmontiert | <b>2020.ZR</b> |
| montiert   | <b>2120.ZR</b> |

**Zugentlastungstrennsteg 2020.ZR (nur für E-Rohre)**  
Integrierbar ins Anschlusselement und beliebig positionierbar. Gleichzeitige Zugentlastung und Innenaufteilung der E-Ketten®.