

E-Rohre | Serie 2450 im Innenradius aufklappbar | Serie 2480 im Innenradius aufklappbar

im Innenradius aufklappbar	im Innenradius aufklappbar	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	<i>R</i> lieferbare Biegeradien [mm]	2450 [kg/m]	2480 [kg/m]
2450. 02 .R.0	2480. 02 .R.0	25	41	055* 075 100 125 150 175 200 225 250	≈ 0,80	≈ 0,82
2450. 03 .R.0	2480. 03 .R.0	38	54	055* 075 100 125 150 175 200 225 250	≈ 0,88	≈ 0,92
2450. 05 .R.0	2480. 05 .R.0	57	73	055* 075 100 125 150 175 200 225 250	≈ 0,99	≈ 1,03
2450. 07 .R.0	2480. 07 .R.0	77	93	055* 075 100 125 150 175 200 225 250	≈ 1,12	≈ 1,17
2450. 09 .R.0	2480. 09 .R.0	89	105	055* 075 100 125 150 175 200 225 250	≈ 1,20	≈ 1,26
2450. 10 .R.0	2480. 10 .R.0	103	119	055* 075* 100 125 150 175 200 225 250	≈ 1,27	≈ 1,34
2450. 12 .R.0	2480. 12 .R.0	125	141	055* 075 100 125 150 175 200 225 250	≈ 1,35	≈ 1,43



*Radius Serie 2450/2480 auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.

Beim Radius 055 ist das E-Rohr nicht komplett geschlossen. Bitte sprechen Sie uns an!

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (*R*) ergänzen z.B. 2450.03.100.0

- Wann nehme ich Serie 2450:** ● Wenn ein im Innenradius aufklappbares, halbes E-Rohr gewünscht wird
Wann nehme ich Serie 2480: ● Wenn ein im Innenradius aufklappbares, volles E-Rohr gewünscht wird
 ● Beide Serien für lange Verfahrswege nur nach Rücksprache

- Bestellschlüssel**
 2450. 03. 100. 0 "Halbes" E-Rohr
 2480. 03. 100. 0 Volles E-Rohr

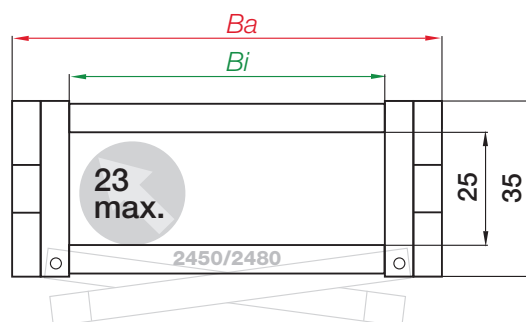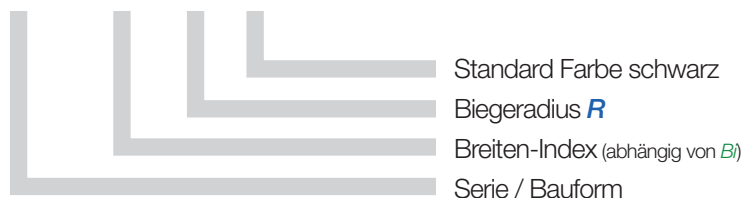

- 2450.03.100.0** = E-Kette® im Innenradius aufklappbar, *Bi* 38 mm Innenbreite, *R* 100 mm Radius, Farbe schwarz
2480.03.100.0 = E-Kette® im Außenradius aufklappbar, *Bi* 38 mm Innenbreite, *R* 100 mm Radius, Farbe schwarz
 Weitere Bestellbeispiele mit Varianten und Konfiguration ► Seite 5.134

Art. Nr. der Kettenglieder als Einzelteile ► Seite 5.95

Standard "halbe" und E-Rohre inkl. Zubehör ab Lager lieferbar. Lieferzeit 24h oder heute.*
 *Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware