


75% weniger Verschleiß...

Neues Trennstegeprogramm für E2/000, Leitungen halten noch länger!

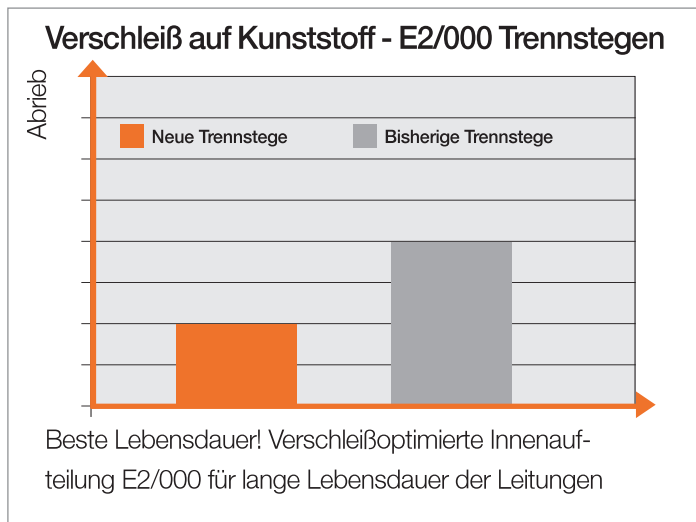

Lebensdauer der Leitungen weiter erhöhen

Neues Design der Innenaufteilungselemente für das igus® Allround-Energiekettenprogramm E2/000. Optimal an die Kabelgeometrie angepasste Trennstege erhöhen die Lebensdauer der Leitungen bis zu Faktor 4. Mit weniger Elementen eine bessere Innenaufteilung realisieren:

Vertikale Unterteilung - Trennstege

- Abrieboptimiertes, kabelschonendes Design der Trennstege für lange Lebensdauer
- Montageoptimiert - einfachere und schnellere Montage
- Kraftschlüssiger, sicherer Sitz
- Einfaches Innenaufteilungs-Programm für alle Einsatzzwecke

Horizontale Unterteilung - Einsteckboden

- Rastet an beiden Enden
- Trennstege kann beliebig horizontal bewegt werden
- Keine Seitenplatten notwendig
- Auch partielle horizontale Unterteilung möglich





- ① Standard Trennstege, breiter Fuß - Art. Nr. 45.1 ③ Trennstege, schmal - Art. Nr. 45.3* ⑤ Einsteckboden, rastbar - Art. Nr. 3200.XX
② Trennstege mit schmalen Kopf - Art. Nr. 45.1* ④ Trennstege, asymmetrisch - Art. Nr. 45.4* *Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang



Innenaufteilung einzeln bestellbar - Lieferzeit 24h oder heute.*

*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware

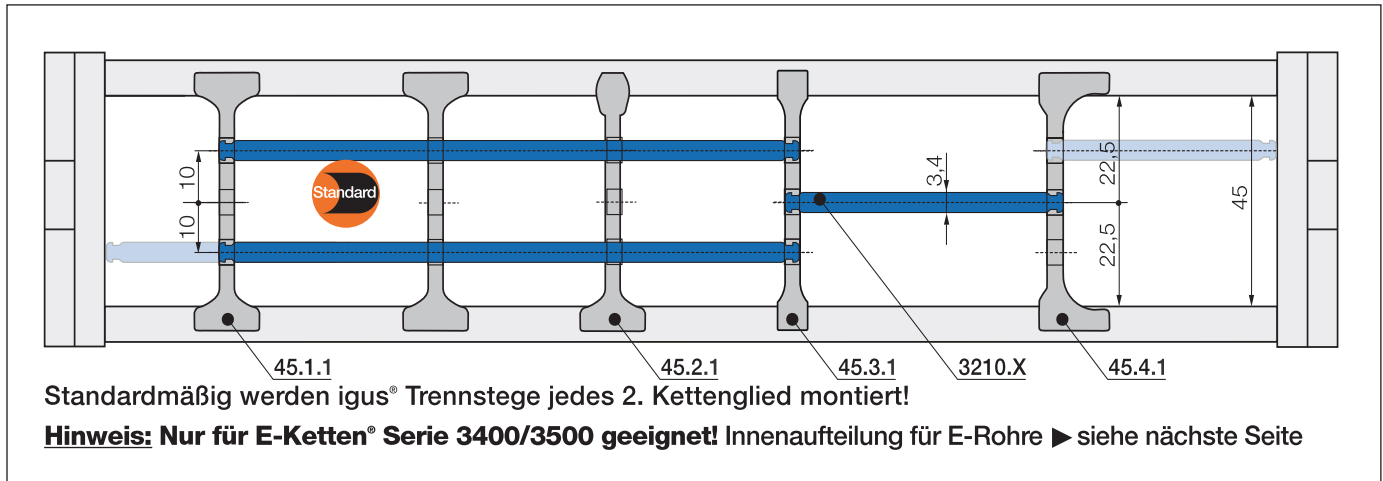



Standard Trennsteg, breiter Fuß

unmontiert	45.1
montiert	45.1.1

Standard - für alle Einsatzzwecke

Trennsteg, breiter Fuß für maximale Haltekraft und sicheren Stand in E-Ketten®.

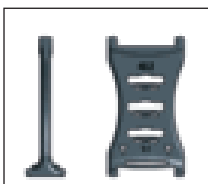


Trennsteg, schmaler Kopf

unmontiert	45.2
montiert	45.2.1

Schnellere Leitungsmontage

Einseitig fester Sitz mit breitem Fuß, gegenüberliegende Seite schmal für leichte Leitungsmontage.

*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.

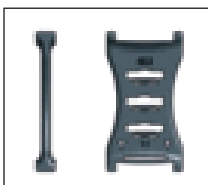


Trennsteg, schmal

unmontiert	45.3
montiert	45.3.1

Für viele dünne Leitungen

Trennsteg mit schmalen Fuß für viele dünne Leitungen nebeneinander. Platzsparend, sicherer Stand - für E-Ketten®.

*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.

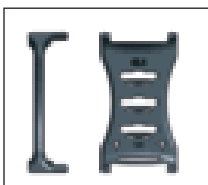


Trennsteg, asymmetrisch

unmontiert	45.4
montiert	44.2.1

Für z.B. Anwendungen "auf der Seite"

Trennsteg asymmetrisch, schafft definierten Abstand und Abstandshalter können entfallen.

*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.



Einsteckboden, rastbar

unmontiert	3200.X
montiert	3210.X

Horizontale Unterteilung


Rastet sicher an beiden Enden im Trennsteg, feste Breitenfixierung möglich. Als Einsteckboden für eine durchgängige Unterteilung oder als Fachboden für eine regalförmige Aufteilung in 3 Ebenen einsetzbar.

*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.



Rastbare Einsteckböden - für die Standard Innenaufteilung

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
050	3200.050	3210.050	115	3200.115	3210.115	175	3200.175	3210.175
075	3200.075	3210.075	125	3200.125	3210.125			
100	3200.100	3210.100	150	3200.150	3210.150			

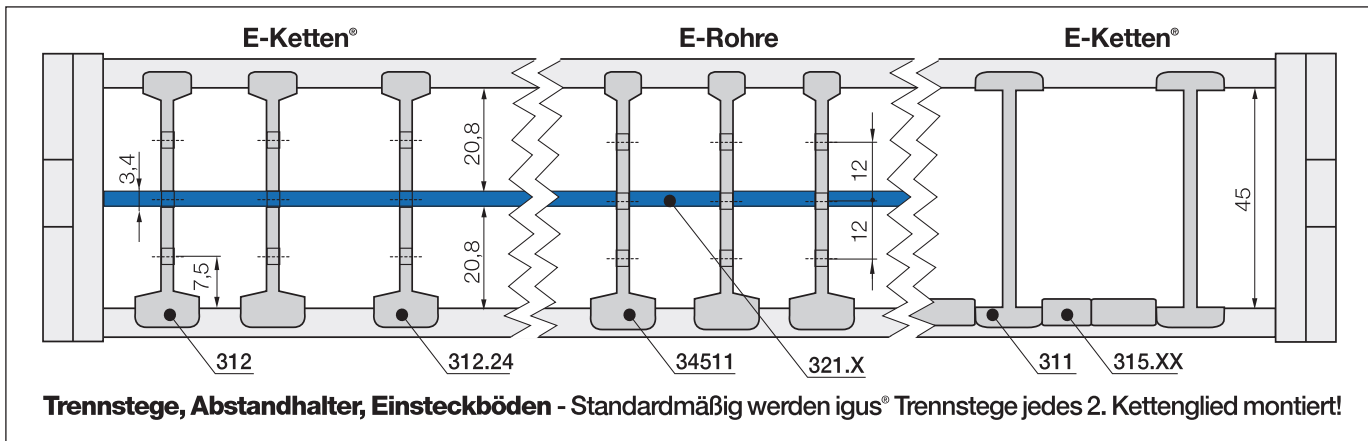

Trennstege, geschlitzt E-Ketten®

unmontiert	302
montiert	312

Trennstege geschlitzt 302 (nur für E-Ketten®)
Vertikale Unterteilung in E-Ketten®. Durch seine Aussparungen kann er zusätzlich zur Bildung einfacher vertikaler / horizontaler Aufteilungen eingesetzt werden.

Trennstege, geschlitzt E-Rohre

unmontiert	34501
montiert	34511

Trennstege geschlitzt 34501 (nur für Rohre)
Vertikale Unterteilung in E-Rohren. Durch seine Aussparungen kann er zusätzlich zur Bildung einfacher vertikaler / horizontaler Aufteilungen eingesetzt werden.

Trennstege E-Ketten®

unmontiert	301
montiert	311

Trennstege 301 (nur für E-Ketten®)
Für die einfache vertikale Unterteilung in E-Ketten®.

Trennstege, breiter Fuß* E-Ketten®

unmontiert	302.24
montiert	312.24

Trennstege breiter Fuß* 302.24 (nur für E-Ketten®)
Wenn zwischen den Trennstegen ein breiter Abstand eingehalten werden soll oder sie in ihrer Position fixiert werden sollen, z.B. bei 90° Anwendungen. (*Für Anwendungen "auf der Seite")

Abstandhalter* E-Ketten®

unmontiert	305.XX
montiert	315.XX

Abstandhalter* 305.XX (nur für E-Ketten®)
Trennstege können durch Abstandhalter in ihrer Position fixiert werden (nur im Innenradius auf den festen Öffnungsteg montierbar). **XX = Breite Abstandhalter**, wählbar 8, 12 mm. (*Für Anwendungen "auf der Seite")

Einsteckböden E-Ketten®/E-Rohre

unmontiert	320.X
montiert	321.X

Einsteckböden 320.X (E-Ketten® und E-Rohre)
Sinnvoll beim Einsatz von vielen dünnen Leitungen mit ähnlichen oder gleichen Durchmessern. Für eine durchgängige Unterteilung. Einsteckböden können im Höhenraster von 12 mm (in 3 Stufen) angeordnet werden.

Einsteckböden

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
050	320.050	321.050	125	320.125	321.125	225	320.225	321.225
075	320.075	321.075	150	320.150	321.150	250	320.250	321.250
100	320.100	321.100	175	320.175	321.175			
115	320.115	321.115	200	320.200	321.200			