

Series B15i E-Chain® - snap-open along inner radius


Part No.	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm]	Bending radii								Weight [kg/m]
B15i.015. <input type="text"/> .0	15	26	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100	<input type="text"/> 110	<input type="text"/> 125	<input type="text"/> 145	<input type="text"/> 180	≈ 0,35	
B15i.025. <input type="text"/> .0	25	36	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100	<input type="text"/> 110	<input type="text"/> 125	<input type="text"/> 145	<input type="text"/> 180	≈ 0,40	
B15i.038. <input type="text"/> .0	38	49	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100	<input type="text"/> 110	<input type="text"/> 125	<input type="text"/> 145	<input type="text"/> 180	≈ 0,46	
B15i.050. <input type="text"/> .0	50	61	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100	<input type="text"/> 110	<input type="text"/> 125	<input type="text"/> 145	<input type="text"/> 180	≈ 0,52	
B15i.5. <input type="text"/> .0	63	76	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100	<input type="text"/> 110	<input type="text"/> 125	<input type="text"/> 145	<input type="text"/> 180	≈ 0,63	
B15i.6. <input type="text"/> .0	80	94	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100	<input type="text"/> 110	<input type="text"/> 125	<input type="text"/> 145	<input type="text"/> 180	≈ 0,70	
B15i.7. <input type="text"/> .0	100	113	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100	<input type="text"/> 110	<input type="text"/> 125	<input type="text"/> 145	<input type="text"/> 180	≈ 0,76	

Supplement Part No. with required radius. Example: B15i.025. 038.0



0 = standard color, other colors ▶ page 1.39 · Pitch = 30,5 mm/link - Links/m = 33

Phone +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

Part No. structure

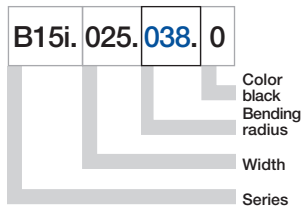

igus® GmbH
51147 Cologne

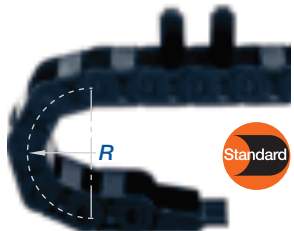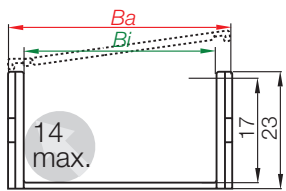


Series B15 - snap-open along outer radius - Standard!

Part No.	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm]	Bending radii								Weight [kg/m]
B15.015. <input type="text"/> .0	15	26	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100	<input type="text"/> 110	<input type="text"/> 125	<input type="text"/> 145	<input type="text"/> 180	≈ 0,35	
B15.025. <input type="text"/> .0	25	36	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100	<input type="text"/> 110	<input type="text"/> 125	<input type="text"/> 145	<input type="text"/> 180	≈ 0,40	
B15.038. <input type="text"/> .0	38	49	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100	<input type="text"/> 110	<input type="text"/> 125	<input type="text"/> 145	<input type="text"/> 180	≈ 0,46	
B15.050. <input type="text"/> .0	50	61	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100	<input type="text"/> 110	<input type="text"/> 125	<input type="text"/> 145	<input type="text"/> 180	≈ 0,52	
B15.5. <input type="text"/> .0	63	76	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100	<input type="text"/> 110	<input type="text"/> 125	<input type="text"/> 145	<input type="text"/> 180	≈ 0,63	
B15.6. <input type="text"/> .0	80	94	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100	<input type="text"/> 110	<input type="text"/> 125	<input type="text"/> 145	<input type="text"/> 180	≈ 0,70	
B15.7. <input type="text"/> .0	100	113	<input type="text"/> 038	<input type="text"/> 048	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100	<input type="text"/> 110	<input type="text"/> 125	<input type="text"/> 145	<input type="text"/> 180	≈ 0,76	

Supplement Part No. with required radius. Example: B15.025. 038.0

0 = standard color, other colors ▶ page 1.39 · Pitch = 30,5 mm/link - Links/m = 33

Part No. structure

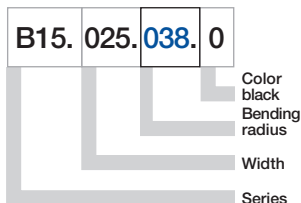

Internet: www.igus.eu
E-mail: info@igus.de