

Beim Einsatz von vielen Leitungen mit unterschiedlichen Durchmesser - E-Ketten® und E-Rohre lassen sich sowohl vertikal als auch horizontal unterteilen

Variante 2: Zwischenböden

● **Seitenplatten 6002, Teilungsstege 6003 und Zwischenböden 420.X** bilden das Grundraster eines Regalsystems. Im Höhenraster von **7 mm** können in 15 Stufen **Zwischenböden** verschiedener Breite angeordnet werden

● **Klemmteilungssteg 6010** in Kombination mit Zwischenboden. Dreifach geschlitzt (nur für E-Ketten®)

● Für eine sehr fein unterteilte Lösung werden **Höhenschlitzstege 6004** eingesetzt. Diese können jedoch nicht nachträglich in eine bestehende Aufteilung ohne Demontage der Innenaufteilung integriert werden

● **Nachträglich** läßt sich der einseitig **offene Höhenschlitzsteg 6005** in bestehende Innenaufteilungen ohne Demontage der bestehenden Innenaufteilung integrieren. Bei Einbau der offenen Höhenschlitzstege kann die oberste und unterste Raststufe nicht mit einem Zwischenboden belegt werden

	Seitenplatte für E-Ketten® und E-Rohre
unmontiert	6002
montiert	6012

	Teilungssteg für E-Ketten® und E-Rohre
unmontiert	6003
montiert	6013

	Klemmteilungssteg für E-Ketten®
unmontiert	6010
montiert	6020

	Höhenschlitzsteg für E-Ketten® und E-Rohre
unmontiert	6004
montiert	6014


	Höhenschlitzsteg, offen für E-Ketten® und E-Rohre
unmontiert	6005
montiert	6015




Seitenplatte 6002




Teilungssteg 6003

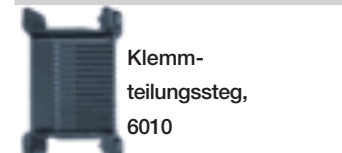

Klemmteilungssteg, 6010

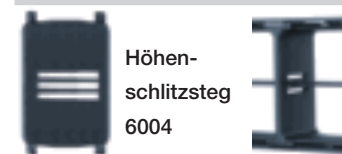


Höhenschlitzsteg 6004

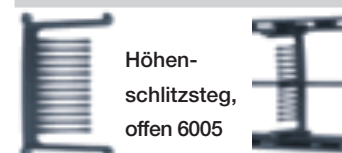

Höhenschlitzsteg, offen 6005



Zwischenboden 420.X

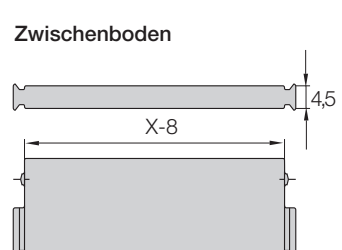

Zwischenboden

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
018	420.18	421.18
023	420.23	421.23
025	420.25	421.25
028	420.28	421.28
033	420.33	421.33
043	420.43	421.43
050	420.50	421.50
062	420.62	421.62

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
075	420.75	421.75
088	420.88	421.88
100	420.100	421.100
125	420.125	421.125
150	420.150	421.150
175	420.175	421.175
187	420.187	421.187
200	420.200	421.200

System E4/00
Innenhöhe: 108 mm

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

