

Hinweis: Bitte Mindestabstand zu den Seitenlaschen beachten! **E-Rohr: 40 mm** | **E-Kette®: 16 mm**
Standardmäßig werden igus® Trennsteg jedes 2. Kettenglied montiert!



Standard Trennsteg, breiter Fuß

unmontiert	70.1
montiert	70.1.1

Standard - für alle Einsatzzwecke

Trennsteg, breiter Fuß für maximale Haltekraft und sicheren Stand in E-Ketten® und E-Rohren.



Trennsteg, schmal*

unmontiert	70.3
montiert	70.3.1

Für viele dünne Leitungen

Trennsteg mit schmalen Fuß für viele dünne Leitungen nebeneinander. Platzsparend, sicherer Stand - für E-Ketten® und E-Rohre. Auch optional für Schnellöffnungssteg.

*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.





Trennsteg, asymmetrisch*

unmontiert	70.4
montiert	70.4.1


Für z.B. Anwendungen "auf der Seite"

Trennsteg asymmetrisch, schafft definierten Abstand und Abstandshalter können entfallen. Für E-Ketten® und E-Rohre.

*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.

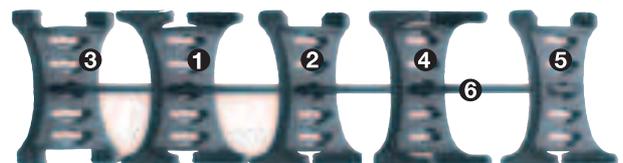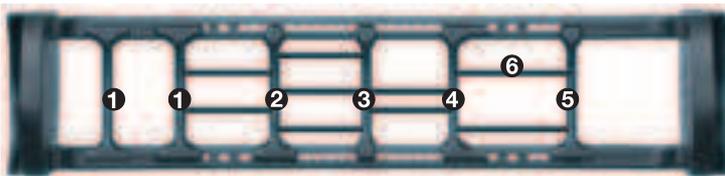

- ① Standard Trennsteg, breiter Fuß - Art. Nr. 70.1
- ② Trennsteg für Schnellöffnungssteg - Art. Nr. 70.2
- ③ Trennsteg, schmal - Art. Nr. 70.3
- ④ Trennsteg, asymmetrisch - Art. Nr. 70.4
- ⑤ Rasttrennsteg - Art. Nr. 70.5
- ⑥ Einsteckboden, rastbar - Art. Nr. 520.XX

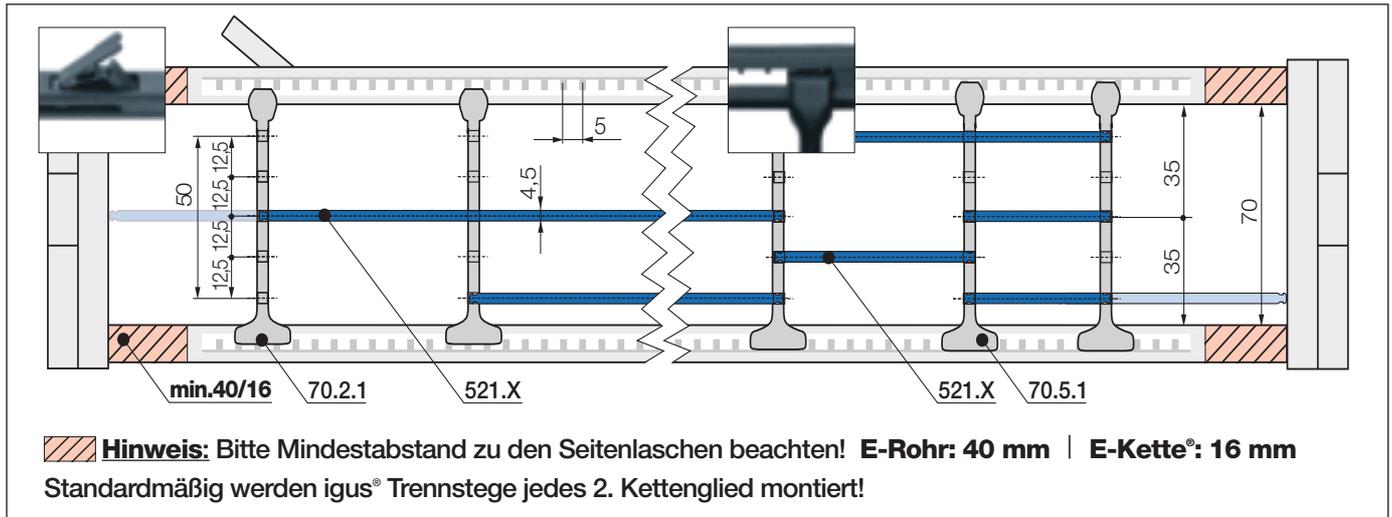

Trennsteg für Schnellöffnungssteg*

unmontiert	70.2
montiert	70.2.1

Schnellere Leitungsmontage

Trennsteg für igus® Schnellöffnungssteg 450.X.Q. Einseitig fester Sitz mit breitem Fuß, gegenüberliegende Seite schmal für leichte Leitungsmontage (leicht klemmend). Auch in E-Rohre einsetzbar. *Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.

Rasttrennsteg für Rastöffnungssteg*

unmontiert	70.5
montiert	70.5.1

Rastet sicher in 5 mm Schritten

Rasttrennsteg für den Rastöffnungssteg mit Skalierung. Lässt sich exakt positionieren. Für E-Ketten® und E-Rohre. Ideal für 90° gedrehte Anwendungen. *Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.

Einsteckboden, rastbar

unmontiert	520.X
montiert	521.X

Horizontale Unterteilung

Rastet sicher an beiden Enden im Trennsteg, feste Breitenfixierung möglich. Als Einsteckboden für eine durchgängige Unterteilung oder als Fachboden für eine regalförmige Aufteilung in 5 Ebenen einsetzbar.



Rastbare Einsteckböden - für die Standard Innenaufteilung

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
050	520.050	521.050	125	520.125	521.125	225	520.225	521.225
062	520.062	521.062	150	520.150	521.150	250	520.250	521.250
075	520.075	521.075	175	520.175	521.175	300	520.300	521.300
100	520.100	521.100	200	520.200	521.200	450	520.450	521.450