


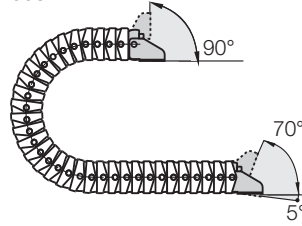

Variante Stahlanschlusselement - Winkel

 
- Gleicher Satz (2-teilig) für alle Kettenbreiten
- Schraubverbindung außerhalb des Kettenquerschnitts möglich
- Elektrisch leitend
- Verzinkter Stahl
- Können am Boden oder an der Decke verschraubt werden

Mitnehmer mit Bohrung
338...1



338...2

Festpunkt mit Bolzen




Mögliche Befestigungsvarianten - weitere Einbauwinkel ► siehe Einbau-Skizze

338...2
Festpunkt

338...1
Mitnehmer

Maße und Bestellvarianten

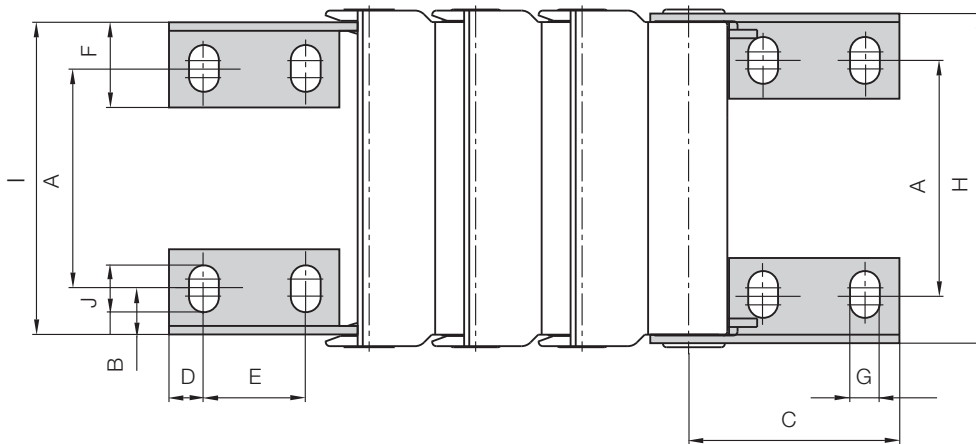

Für Kettentyp	Art. Nr. Komplettsatz	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]
332.16 / 333.16 ►	338.16. 12	12	3	25	5	10	11	4,5	25	23	6
332.32 / 333.32 ►	338.32. 12	24	5,5	47	8	24	20	7	49	45	11
332.50 / 333.50 ►	338.50. 12	42	5,5	77	12	35	24	9	67	62	15
332.75 / 333.75 ►	338.75. 12	65	5,5	77	12	35	24	9	95	90	15
zu öffnende Variante											
352.50 / 353.50 ►	338.50. 12	42	5,5	77	12	35	24	9	67	62	15

Bestellbeispiel

338.	32.	12.
------	-----	-----

Komplettsatz = 12
Breiten-Index
Anschlusselement für gewählten Kettentyp

Komplettsatz für beide Enden
je 2 Teile mit Bolzen / Bohrung:

338.	32.	12
------	-----	----

Bei Einzelteil-Bestellung:

338.	32.	1
------	-----	---

Anschlusselement mit **Bohrung**

338.	32.	2
------	-----	---

Anschlusselement mit **Bolzen**

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222



► Seite 2.47