




Fixiergelenklager mit einstellbarer, spielfreier Beweglichkeit des Kugelzapfens

- Positionen halten und einfach verstellen
- Wartungsfrei
- Kugelzapfen aus Stahl, Edelstahl, Kunststoff
- Kein Überdrehen der Einstellschraube
- Schwingungsdämpfend

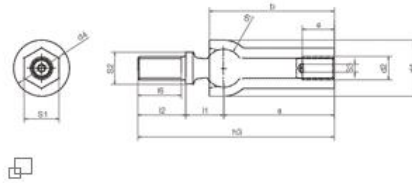

Bestellnr.	d1	d2	d4	l1	l2	l6	h3	S1	S2	a	b	e	max. Kippwinkel
	+0,1	+0,5	+0,2	+0,3	>	+0,5		+0,3	+0,5				
	-0,1	-0,5	-0,2	-0,3	min.	-0,5		-0,3	-0,5	min.			

🕒 FGRM-08 13 M8 - 13 16,5 13,5 67,5 12 11 38,1 42,9 11 28° [Preis auf Anfrage](#) 🛒

Mehr zum gewünschten Artikel: