


# KWL 11. Etage, horizontal, oval – ETGHO

Offset, horizontal, oval / Coude d'étage, horizontal, ovale

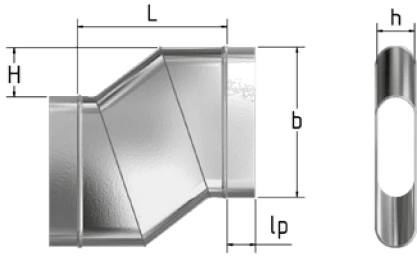

► **Inhalt KWL**

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.  
Preise auf Anfrage.


Artikel auch einzeln erhältlich. VPE-Rabatt auf Anfrage.  
Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt (Hauptkatalog) bzw. Information/Anhang.



KWL 11. Etage, horizontal, oval – ETGHO								
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe $l_p$ mm	Einbaulänge L mm	Versprunghöhe H mm	Oberfläche $A_i$ m <sup>2</sup>	Gewicht kg	Einzelpreis €	Vepackungseinheit VPE Stück/VPE
50	195	40	522	150	0,194	0,91	<b>54,00</b>	<b>4</b>
	260	40	522	150	0,250	1,16	<b>62,15</b>	<b>4</b>
80	320	60	580	320	1,026	3,06	<b>68,90</b>	<b>4</b>
100	350	60	640	350	1,260	3,69	<b>92,20</b>	<b>4</b>

# KWL 12. Abzweig, vertikal, oval – ATVO

Branch tube, vertical, oval / Embranchement, vertical, ovale

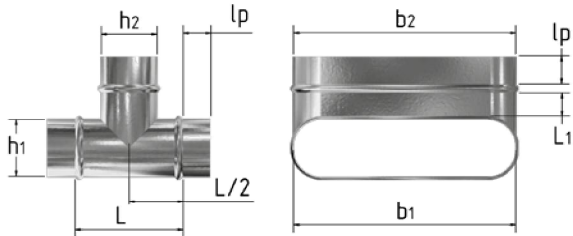

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.  
Preise auf Anfrage.

Artikel auch einzeln erhältlich. VPE-Rabatt auf Anfrage.  
Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt (Hauptkatalog) bzw. Information/Anhang.



KWL 12. Abzweig, vertikal, oval – ATVO										
Höhe $h_1$ mm	Breite $b_1$ mm	Höhe $h_2$ mm	Breite $b_2$ mm	Einstecktiefe $l_p$ mm	Einbaulänge L mm	Länge $L_1$ mm	Oberfläche $A_i$ m <sup>2</sup>	Gewicht kg	Einzelpreis €	Vepackungseinheit VPE Stück/VPE
50	195	50	195	40	150	35	0,127	0,66	<b>63,65</b>	<b>10</b>
	260	50	195	40	150	40	0,149	0,82	<b>68,10</b>	<b>10</b>
	260	50	260	40	150	35	0,157	0,85	<b>75,35</b>	<b>10</b>
80	320	50	195	40	150	40	0,194	1,25	<b>98,45</b>	<b>8</b>
	320	50	260	40	150	40	0,201	1,26	<b>110,00</b>	<b>8</b>
	320	80	320	40	150	55	0,217	1,31	<b>108,00</b>	<b>10</b>
100	350	50	195	40	150	40	0,213	1,34	<b>117,00</b>	<b>6</b>
	350	50	260	40	150	40	0,22	1,38	<b>129,00</b>	<b>6</b>
	350	80	320	40	150	50	0,236	1,44	<b>113,00</b>	<b>6</b>
	350	100	350	40	150	50	0,235	1,41	<b>122,00</b>	<b>6</b>