


## ► 16. Drosselklappe, oval – DKO

Throttle valve, oval /  
Vanne papillon, ovale

► Inhalt

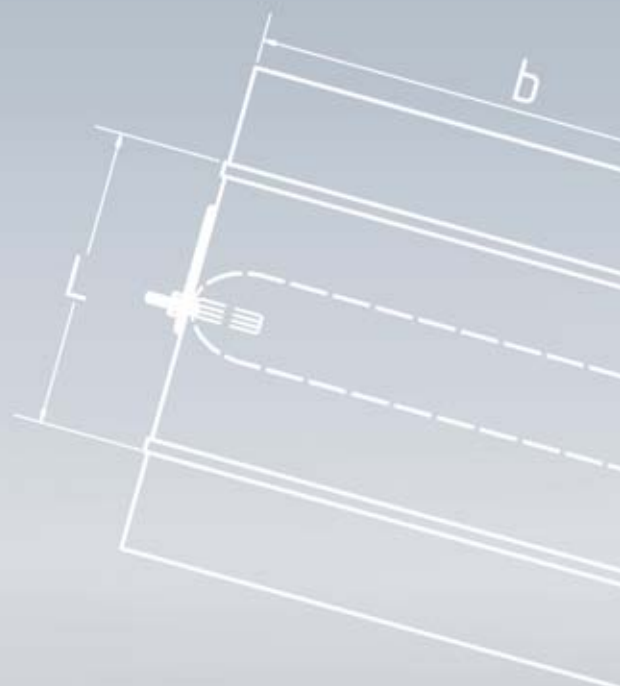


Drosselklappe mit Dichtanschlag: Listenpreis zzgl. 25%.  
Drosselklappe für Stellmotoranbau (ohne Konsole): Listenpreis zzgl. 15%.  
Drosselklappe mit Stellmotor: auf Anfrage.  
Drosselklappe mit Lochblechklappe: Listenpreis zzgl. 15%.

► **Inhalt**



► Inhalt

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.  
Preise auf Anfrage.

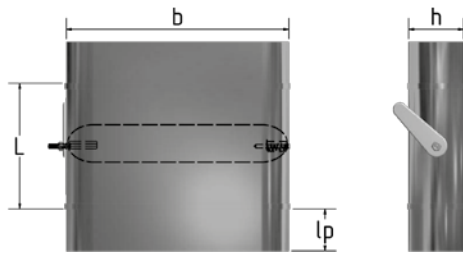


Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

Drosselklappe, oval – DKO						
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l <sub>p</sub> mm	Einbaulänge L mm	Oberfläche A <sub>1</sub> m <sup>2</sup>	Gewicht kg	Preis €
50	195	40	100	0,080	0,50	29,05
	260	40	100	0,104	0,63	30,90
80	320	60	130	0,183	1,35	40,80
	360	60	130	0,203	1,49	43,15
	400	60	130	0,223	1,65	44,25
	440	60	130	0,243	1,80	45,55
100	350	60	130	0,204	1,52	43,15
	380	60	130	0,219	1,68	44,25
	420	60	130	0,239	1,83	45,55
	460	60	130	0,259	1,96	61,15
	500	60	130	0,279	2,11	65,50
130	330	60	130	0,202	1,56	43,15
	370	60	130	0,222	1,73	44,25
	410	60	130	0,242	1,91	45,55
	450	60	130	0,262	2,03	61,15
	490	60	130	0,282	2,20	65,50
	570	60	130	0,322	2,53	69,35
150	310	60	130	0,198	1,57	43,15
	350	60	130	0,218	1,75	44,25
	400	60	130	0,243	1,93	45,55
	430	60	130	0,258	2,06	61,15
	480	60	130	0,283	2,24	65,50
	550	90	150	0,420	3,52	69,35
	630	90	150	0,472	3,97	83,15
	710	90	150	0,525	4,42	97,65
	800	90	150	0,585	4,98	118,00
	880	90	150	0,637	5,34	131,00
	960	90	150	0,690	6,99	173,00
	1040	90	150	0,743	8,73	194,00
200	400	60	130	0,257	2,15	61,15
	450	60	130	0,282	2,37	65,50
	520	90	150	0,419	3,71	69,35
	600	90	150	0,471	4,20	83,15
	690	90	150	0,531	4,72	97,60
	770	90	150	0,584	5,20	118,00
	840	90	150	0,630	5,68	131,00
	930	90	150	0,689	7,27	173,00
	1010	90	150	0,742	9,10	194,00
	1090	90	150	0,795	9,78	225,00
	1170	90	150	0,848	10,45	257,00
	1330	90	150	0,953	11,80	310,00

# 16. Drosselklappe, oval – DKO

Throttle valve, oval / Vanne papillon, ovale

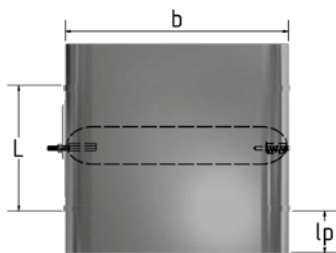

**Inhalt**

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.  
Preise auf Anfrage.




Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

<b>Drosselklappe, oval – DKO</b>						
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l <sub>p</sub> mm	Einbaulänge L mm	Oberfläche A <sub>1</sub> m <sup>2</sup>	Gewicht kg	Preis €
250	580	90	150	0,477	4,23	<b>83,15</b>
	660	90	150	0,530	4,87	<b>97,60</b>
	740	90	150	0,583	5,39	<b>118,00</b>
	820	90	150	0,635	5,92	<b>131,00</b>
	900	90	150	0,688	7,52	<b>173,00</b>
	980	90	150	0,741	8,13	<b>194,00</b>
	1060	90	150	0,794	10,15	<b>225,00</b>
	1140	90	150	0,847	10,86	<b>257,00</b>
	1300	90	150	0,952	12,29	<b>310,00</b>
	1460	90	200	1,218	17,35	<b>366,00</b>
	1620	90	200	1,340	19,14	<b>482,00</b>
	1780	90	200	1,461	20,94	<b>551,00</b>
	1950	90	200	1,590	22,71	<b>586,00</b>
300	630	90	200	0,609	5,50	<b>118,00</b>
	710	90	200	0,670	6,10	<b>128,00</b>
	790	90	200	0,731	6,71	<b>131,00</b>
	870	90	200	0,791	8,55	<b>173,00</b>
	950	90	200	0,852	9,26	<b>194,00</b>
	1030	90	200	0,913	11,42	<b>225,00</b>
	1110	90	200	0,974	12,24	<b>257,00</b>
	1270	90	200	1,095	13,20	<b>310,00</b>
	1430	90	200	1,217	17,88	<b>366,00</b>
	1590	90	200	1,339	19,64	<b>482,00</b>
	1760	90	200	1,468	21,66	<b>551,00</b>
	1920	90	200	1,589	23,48	<b>586,00</b>
	350	680	90	200	0,669	6,22
760		90	200	0,729	6,87	<b>131,00</b>
840		90	200	0,790	8,74	<b>173,00</b>
920		90	200	0,851	9,48	<b>194,00</b>
1000		90	200	0,912	11,71	<b>225,00</b>
1080		90	200	0,973	12,57	<b>257,00</b>
1240		90	250	1,238	15,41	<b>310,00</b>
1400		90	250	1,376	19,94	<b>366,00</b>
1570		90	250	1,531	22,87	<b>482,00</b>
1730		90	250	1,660	24,98	<b>551,00</b>
1890		90	250	1,797	28,36	<b>586,00</b>



► Inhalt

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.  
Preise auf Anfrage.

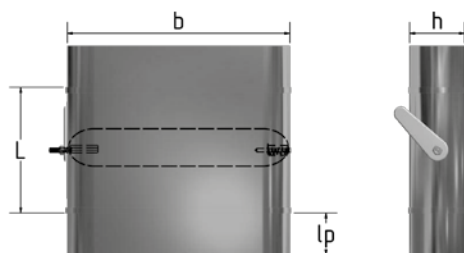

Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

Drosselklappe, oval – DKO						
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l <sub>p</sub> mm	Einbaulänge L mm	Oberfläche A <sub>1</sub> m <sup>2</sup>	Gewicht kg	Preis €
400	650	90	250	0,755	7,88	118,00
	730	90	250	0,824	8,74	131,00
	810	90	250	0,893	10,99	173,00
	890	90	250	0,962	11,95	194,00
	970	90	250	1,031	12,90	225,00
	1050	90	250	1,099	13,86	257,00
	1210	90	250	1,237	15,78	310,00
	1370	90	250	1,375	20,38	366,00
	1540	90	250	1,530	23,41	482,00
	1700	90	250	1,667	25,59	551,00
1860	90	250	1,805	27,71	586,00	
450	700	90	250	0,823	8,84	131,00
	780	90	250	0,892	11,12	173,00
	860	90	250	0,960	12,12	194,00
	940	90	250	1,029	13,11	225,00
	1020	90	250	1,098	14,11	257,00
	1190	90	250	1,244	16,16	310,00
	1350	90	250	1,382	20,85	366,00
	1510	90	250	1,528	23,90	482,00
	1670	90	250	1,666	26,16	551,00
	1830	90	250	1,804	28,36	586,00
500	750	90	250	0,890	11,21	173,00
	830	90	250	0,959	12,25	194,00
	910	90	250	1,028	13,29	225,00
	1000	90	250	1,114	15,17	257,00
	1160	90	250	1,252	17,24	310,00
	1320	90	250	1,390	22,01	366,00
	1480	90	250	1,527	24,35	482,00
	1640	90	250	1,665	26,69	551,00
	1800	90	250	1,802	28,97	586,00