

Rangierpanel mit Kabelsprossen



482,6 mm (19')

Zum horizontalen Rangieren der Patchkabel mit Kabelsprossen. Das Öffnen der Einzelsprossen ermöglicht die bequeme Modifikation und Erweiterung der Verkabelung.

Material:

- Panel: Stahlblech, lackiert
- Kabelsprossen: Kunststoff

HE	Sprossentiefe mm	Anzahl Sprossen/HE	Farbe		VE	Best.-Nr.
			RAL 7035	RAL 9005		
1	ca. 80	5	■	-	1 St.	7257.050
1	ca. 80	5	-	■	1 St.	5502.225

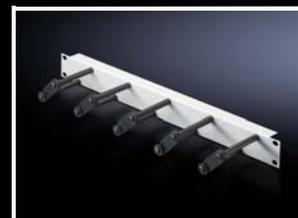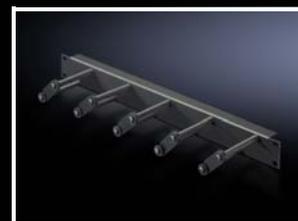

Rangierpanel, 2 HE


482,6 mm (19')

Der Kabelführungsraum ist von oben mit Ausschnitten versehen, hier können die Patch-Kabel eingeführt werden. Vorne ist das Rangierpanel mit einer Klappe und Schnellverschlüssen ausgestattet, dies ermöglicht einen optimalen Zugang zu den Kabeln. Von hinten können die Kabel über einen Ausschnitt mit Bürstenleisten zugeführt werden.

Material:

- Stahlblech

HE	Sprossentiefe mm	Farbe		VE	Best.-Nr.
		RAL 7035	RAL 9005		
2	85	■	-	1 St.	7158.035
2	85	-	■	1 St.	5502.235

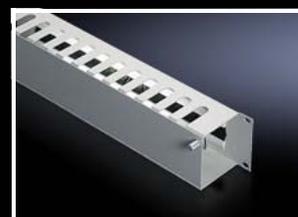

Kabelführungsrinnen-Panel

482,6 mm (19')

Zum Auffangen der Rangierkabel.

Material:

- Stahlblech

HE	Tiefe mm	Farbe		VE	Best.-Nr.
		RAL 7035	RAL 9005		
1	85	■	-	1 St.	7149.135
1	85	-	■	1 St.	5502.245

