

Kompakt-Schaltschränke AX

Bediengehäuse AX für Tisch-TFT bis 24"



Systemausbau Seite 62

Zum Einbau von handelsüblichen Tisch-TFTs mit Bildschirmdiagonalen bis 24" in den Formaten 16:9/16:10

Material:

- Gehäuse: Stahlblech
- Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
- Griffleisten: Aluminium
- Abdeckkappen: Kunststoff
- Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
- TFT-Halterung: Stahlblech

Oberfläche:

- Gehäuse und Tür: außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Griffleiste: natur eloxiert

Farbe:

- Gehäuse und Tür: RAL 7035
- Abdeckkappen: ähnlich RAL 7024

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 65

Lieferumfang:


- Gehäuse mit Tür, mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmanschluss Ø 130 mm
- Sichtscheibe, Einscheiben-Sicherheitsglas
- Halterung für Tisch-TFT mit Aufnahme VESA 75/100
- Seitliche Griffleisten und Abdeckkappen
- Tür hinten, rechts scharniert
- Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz

Hinweis:

- Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlages durch Drehen des Gehäuses möglich
- Optional: Tragarmanschluss Ø 130 mm, außermittig in der Verstärkungsplatte vorgeformt, kann einfach aufgebohrt werden
- Verschluss-Einsatz austauschbar gegen Mini-Komfortgriff AX, Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A

Approbationen:

- UL
- cUL
- CSA

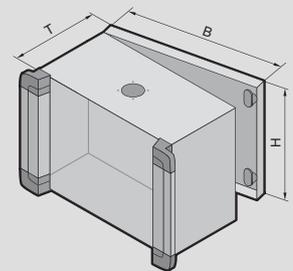

Bediengehäuse AX für Tisch-TFT bis 24"

Breite (B) mm	VE	650	Seite
Höhe (H) mm		450	
Tiefe (T) mm		155	
Best.-Nr.	1 St.	6321.050	
Gewicht ca. kg		18,0	
Vorreiberverschluss		2	
Zubehör			
Mini-Komfortgriff AX für Verschluss-Einsätze oder Profilhalbzylinder	1 St.	2537.100	67
Mini-Komfortgriff AX mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E1	1 St.	2537.200	67
Mini-Komfortgriff AX für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze oder Profilhalbzylinder	1 St.	2537.300	67
Verschluss-Einsätze		s. Seite	68