



Teilmontageplatten

für TS, Toptec CR

Für

- universellen Innenausbau auch in Kombination mit System-Chassis und Montagestegen. Defekte Baugruppen können einfach und schnell ausgetauscht werden
- zusätzliche Montagen-Ebenen.

Teilmontageplatten werden mit dem beiliegenden Befestigungszubehör bündig mit der inneren Befestigungsebene direkt an den vertikalen Schrankprofilen befestigt. In dieser Einbauposition (sowohl in der Breite als auch in der Tiefe) bilden sie eine Ebene mit TS System-Chassis 17 x 73 mm und TS Montagestegen für die innere Montageebene.

Material:

Stahlblech, 2,5 mm, verzinkt

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.




Zubehör:

TS System-Chassis 17 x 73 mm für die äußere Montageebene, siehe Seite 993.
TS Montagesteg, siehe Seite 997.
Scharnierbefestigung, siehe Seite 985.
Bohrschrauben, SZ 2487.000, siehe Seite 1011.

Zum Einbau in								Abmessung mm	VE	Best.-Nr. TS	
Schrankbreite mm				Schranktiefe (seitlich) mm							
400	600	800	1000	1200	400	500	600	800			
■	■				■		■		500 x 300	1 St.	8614.640
	■					■	■		500 x 400	1 St.	8614.650
	■						■		500 x 500	1 St.	8614.660
	■	■					■	■	500 x 700	1 St.	8614.680
	■	■					■		500 x 775	1 St.	8614.675 ¹⁾
■		■			■			■	700 x 300	1 St.	8614.840
		■				■		■	700 x 400	1 St.	8614.850
		■						■	700 x 700	1 St.	8614.880
■			■		■				900 x 300	1 St.	8614.040
			■			■			900 x 400	1 St.	8614.050
	■		■					■	900 x 500	1 St.	8614.060
■				■	■				1100 x 300	1 St.	8614.240
				■		■			1100 x 400	1 St.	8614.250
	■			■				■	1100 x 500	1 St.	8614.260

¹⁾ Auch geeignet zum Einbau in

- PC-Schränke auf Basis TS hinter der unteren Fronttür
- IW-Gehäuse Höhe 900 und 1000 mm

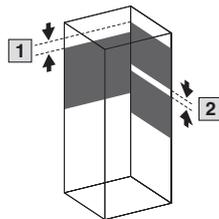


Bei **Einbau über Eck** wegen Kollision der Befestigungselemente

- 1** Mindestens 75 mm (im 25 mm-Raster verstellbar).

Maximale Raumaussnutzung

 - 2** 1 mm (im 25 mm-Raster verstellbar).




Teilausbau

Auch die teilweise Nutzung der Schranktiefe oder -breite ist möglich. In diesem Beispiel unter Verwendung eines PS Montage-Chassis 23 x 73 mm, siehe Seite 998.



Vorgezogene Einbauposition

Wird einfach und schnell mit 4 Stück TS System-Chassis 17 x 73 mm für die äußere Montageebene realisiert, siehe Seite 993.

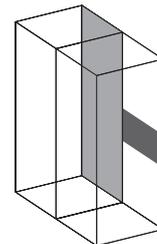

Durchgehend bündig

Bei angereichteten Schränken ist in der hintersten Einbauposition die Teilmontageplatte mit der Standardmontageplatte bündig. Das erleichtert die durchgehende Bestückung.