

TopPult-System TP



Systemausbau Seite 507 Monitore, Tastaturen Seite 706/707 Klimatisierung Seite 307

Material:

- Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
- Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
- Montageplatte: Stahlblech 2,5 mm (Tiefe 500 mm), 3,0 mm (Tiefe 400 mm)

Oberfläche:

- Gehäuse, Deckel und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Montageplatte: verzinkt

Farbe:

- RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche

Schutzart NEMA:

- NEMA 12 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche

Lieferumfang:

Oberteil

- Gehäuse
- Deckel unten scharniert, inkl. Deckelhalter
- Boden offen für individuelle Kabeleinführung

Mittelteil

- Gehäuse
- Deckel scharniert, 2 Aufsteller mit automatischer Verriegelung, Entriegelung links automatisch und rechts manuell
- Öffnung zur Kabeldurchführung im Gehäuseboden

Unterteil

- Gehäuse oben offen
- Tür bzw. Doppeltür mit Stan- genverschluss (bei Tiefe 400 mm vorne, bei Tiefe 500 mm vorne und hinten)
- Montageplatte tiefenverstellbar (bei Tiefe 500 mm)
- Boden offen für individuelle Kabeleinführung

! Zusätzlich wird benötigt:

Bodenbleche, siehe Seite 525.

Approbationen:

- CE
- UL
- cUL

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

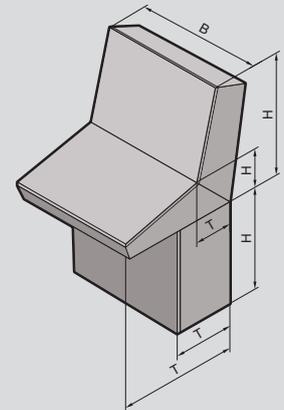
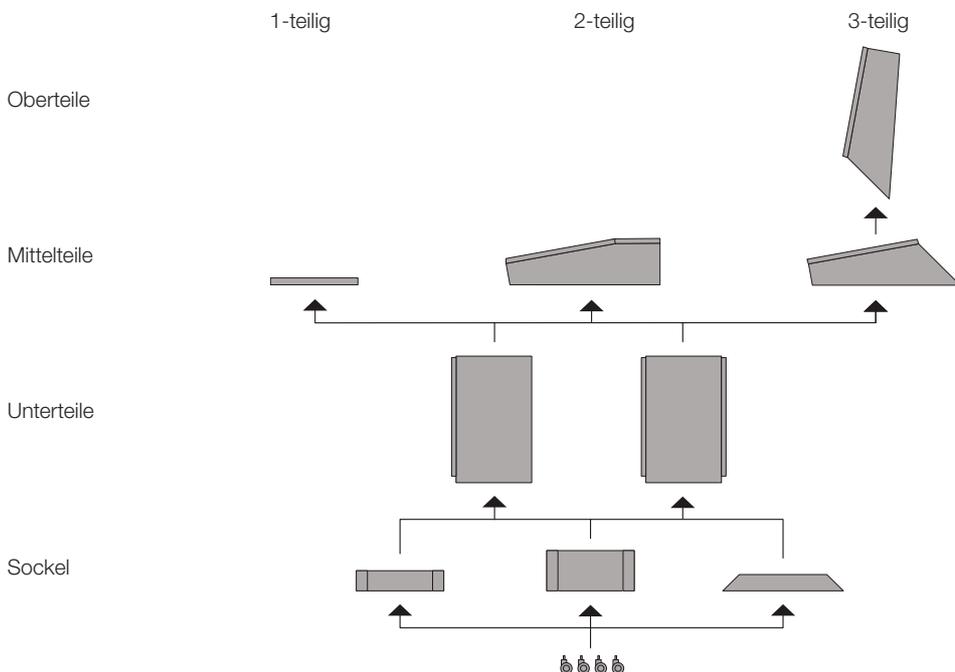
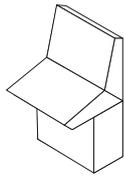
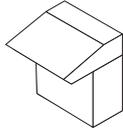
 


Foto zeigt ein Ausbaubeispiel, entspricht nicht der Lieferform

Kombinationsmöglichkeiten



600 mm breit

							
Aufbau	3-teilig		2-teilig		1-teilig		
Tiefe des Unterteils in mm	400	500	400	500	400	500	

Oberteile 700 mm hoch							
Höhe (H) mm	VE	700					Seite
Tiefe (T) mm		240					
Best.-Nr.	1 St.	6720.500					

Zubehör							
Teilmontageplatten, einhängbar	Breite 200 mm	1 St.	6730.310				597
	Breite 500 mm	1 St.	6730.330				597
Schienen für Innenausbau	für Breite	4 St.	5001.050				605

Mittelteile							
Höhe (H) mm	VE	235		235			Seite
Tiefe (T) mm		700		700			
Best.-Nr.	1 St.	6714.500		6710.500			

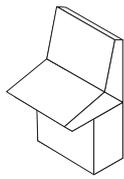
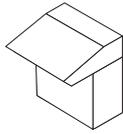
 
Zubehör							
Schienen für Innenausbau	für Breite	4 St.	5001.050		5001.050		605
Abschlussplatte		1 St.				5001.130	117

Unterteile							
Höhe (H) mm	VE	675	675	675	675	675	Seite
Tiefe (T) mm		400	500	400	500	400	500
Best.-Nr.	1 St.	6700.500	6704.500	6700.500	6704.500	6700.500	6704.500

Zubehör									
Sockel-Elemente vorne und hinten	Höhe 100 mm	1 Satz	8601.600	8601.600	8601.600	8601.600	8601.600	513	
	Höhe 200 mm	1 Satz	8602.600	8602.600	8602.600	8602.600	8602.600	513	
Sockel-Blenden, seitlich	Höhe 100 mm	1 Satz	8601.040	8601.050	8601.040	8601.050	8601.040	8601.050	514
	Höhe 200 mm	1 Satz	8602.040	8602.050	8602.040	8602.050	8602.040	8602.050	514
Traverse		2 St.	8601.450	8601.450	8601.450	8601.450	8601.450	520	
Bodenbleche	1-teilig	1 St.	5001.222	–	5001.222	–	5001.222	–	525
		1 St.	5001.214	5001.214	5001.214	5001.214	5001.214	5001.214	525
	2-teilig	1 St.	+	+	+	+	+	+	525
		1 St.	5001.218	5001.222	5001.218	5001.222	5001.218	5001.222	525
	Individuell		Weitere Bodenblechvarianten siehe Seite 532						
Schienen für Innenausbau	für Höhe	4 St.	5001.050	5001.050	5001.050	5001.050	5001.050	605	
System-Chassis 17 x 73 mm	in Tiefe	4 St.	8612.140	8612.150	8612.140	8612.150	8612.140	8612.150	606
Montageschiene 18 x 38 mm	in Tiefe	4 St.	8612.240	8612.250	8612.240	8612.250	8612.240	8612.250	609
Montagestege	in Tiefe	20 St.	4694.000	4695.000	4694.000	4695.000	4694.000	4695.000	609
System-Chassis 17 x 73 mm	für Tür	4 St.	8612.050	8612.050	8612.050	8612.050	8612.050	8612.050	606
Montagestege	für Tür	20 St.	4596.000	4596.000	4596.000	4596.000	4596.000	4596.000	609
Kabelabfangschiene		1 St.	5001.080	5001.080	5001.080	5001.080	5001.080	5001.080	665
Schaltplantaschen aus Stahlblech		1 St.	4116.500	4116.500	4116.500	4116.500	4116.500	4116.500	578
TP Aluminiumleiste		1 St.	6731.120	6731.120	6731.120	6731.120	–	–	117
Verschluss-Systeme			ab Seite 562						

TopPult-System TP

800 mm breit

							
Aufbau	3-teilig		2-teilig		1-teilig		
Tiefe des Unterteils in mm	400	500	400	500	400	500	

Oberteile 700 mm hoch						
Höhe (H) mm	VE	700				Seite
Tiefe (T) mm		240				
Best.-Nr.	1 St.	6721.500				

Zubehör						
Teilmontageplatten, einhängbar	Breite 200 mm	1 St.	6730.310			597
	Breite 500 mm	1 St.	6730.330			597
	Breite 700 mm	1 St.	6730.340			597
Schienen für Innenausbau	für Breite	4 St.	5001.051			605

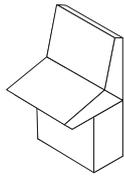
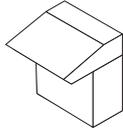
 
Mittelteile						
Höhe (H) mm	VE	235				Seite
Tiefe (T) mm		700				
Best.-Nr.	1 St.	6715.500		6711.500		

Zubehör						
Schienen für Innenausbau	für Breite	4 St.	5001.051			605
Abschlussplatte		1 St.			5001.140	6730.110
						117

Unterteile								
Höhe (H) mm	VE	675	675	675	675	675	675	Seite
Tiefe (T) mm		400	500	400	500	400	500	
Best.-Nr.	1 St.	6701.500	6705.500	6701.500	6705.500	6701.500	6705.500	

Zubehör									
Sockel-Elemente vorne und hinten	Höhe 100 mm	1 Satz	8601.800	8601.800	8601.800	8601.800	8601.800	8601.800	513
	Höhe 200 mm	1 Satz	8602.800	8602.800	8602.800	8602.800	8602.800	8602.800	513
Sockel-Blenden, seitlich	Höhe 100 mm	1 Satz	8601.040	8601.050	8601.040	8601.050	8601.040	8601.050	514
	Höhe 200 mm	1 Satz	8602.040	8602.050	8602.040	8602.050	8602.040	8602.050	514
Traverse		2 St.	8601.450	8601.450	8601.450	8601.450	8601.450	8601.450	520
Bodenbleche	1-teilig	1 St.	5001.223	-	5001.223	-	5001.223	-	525
		1 St.	5001.215	5001.215	5001.215	5001.215	5001.215	5001.215	525
	2-teilig	1 St.	+	+	+	+	+	+	525
		1 St.	5001.219	5001.223	5001.219	5001.223	5001.219	5001.223	525
	Individuell	Weitere Bodenblechvarianten siehe Seite 532							
Schienen für Innenausbau	für Höhe	4 St.	5001.050	5001.050	5001.050	5001.050	5001.050	5001.050	605
System-Chassis 17 x 73 mm	in Tiefe	4 St.	8612.140	8612.150	8612.140	8612.150	8612.140	8612.150	606
Montageschiene 18 x 38 mm	in Tiefe	4 St.	8612.240	8612.250	8612.240	8612.250	8612.240	8612.250	609
Montagestege	in Tiefe	20 St.	4694.000	4695.000	4694.000	4695.000	4694.000	4695.000	609
Montagestege	für Tür	20 St.	4598.000	4598.000	4598.000	4598.000	4598.000	4598.000	609
Kabelabfangschiene		1 St.	5001.081	5001.081	5001.081	5001.081	5001.081	5001.081	665
Schaltplantaschen aus Stahlblech		1 St.	4118.500	4118.500	4118.500	4118.500	4118.500	4118.500	578
TP Aluminiumleiste		1 St.	6731.120	6731.120	6731.120	6731.120	-	-	117
Verschluss-Systeme		ab Seite 562							

1200 mm breit

							
Aufbau	3-teilig		2-teilig		1-teilig		
Tiefe des Unterteils in mm	400	500	400	500	400	500	

Oberteile 700 mm hoch						
Höhe (H) mm	VE	700				Seite
Tiefe (T) mm		240				
Best.-Nr.	1 St.	6722.500				

Zubehör						
Teilmontageplatten, einhängbar	Breite 200 mm	1 St.	6730.310			597
	Breite 500 mm	1 St.	6730.330			597
	Breite 700 mm	1 St.	6730.340			597
Schienen für Innenausbau	für Breite	4 St.	5001.053			605

Mittelteile						
Höhe (H) mm	VE	235				Seite
Tiefe (T) mm		700				
Best.-Nr.	1 St.	6716.500		6712.500		

Zubehör							
Schienen für Innenausbau	für Breite	4 St.	5001.053			605	
Abschlussplatte		1 St.	-		5001.160	6730.120	117

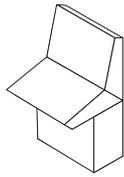
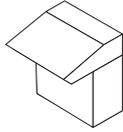
 
Unterteile								
Höhe (H) mm	VE	675	675	675	675	675	675	Seite
Tiefe (T) mm		400	500	400	500	400	500	
Best.-Nr.	1 St.	6702.500	6706.500	6702.500	6706.500	6702.500	6706.500	

Zubehör									
Sockel-Elemente vorne und hinten	Höhe 100 mm	1 Satz	8601.200	8601.200	8601.200	8601.200	8601.200	8601.200	513
	Höhe 200 mm	1 Satz	8602.200	8602.200	8602.200	8602.200	8602.200	8602.200	513
Sockel-Blenden, seitlich	Höhe 100 mm	1 Satz	8601.040	8601.050	8601.040	8601.050	8601.040	8601.050	514
	Höhe 200 mm	1 Satz	8602.040	8602.050	8602.040	8602.050	8602.040	8602.050	514
Traverse		2 St.	8601.450	8601.450	8601.450	8601.450	8601.450	8601.450	520
Bodenbleche ¹⁾	1-teilig	1 St.	5001.225	-	5001.225	-	5001.225	-	525
	2-teilig	1 St.	5001.217	5001.217	5001.217	5001.217	5001.217	5001.217	525
		1 St.	5001.221	5001.225	5001.221	5001.225	5001.221	5001.225	525
	Individuell		Weitere Bodenblechvarianten siehe Seite 532						
Schienen für Innenausbau	für Höhe	4 St.	5001.050	5001.050	5001.050	5001.050	5001.050	5001.050	605
System-Chassis 17 x 73 mm	in Tiefe	4 St.	8612.140	8612.150	8612.140	8612.150	8612.140	8612.150	606
Montageschiene 18 x 38 mm	in Tiefe	4 St.	8612.240	8612.250	8612.240	8612.250	8612.240	8612.250	609
Montagestege	in Tiefe	20 St.	4694.000	4695.000	4694.000	4695.000	4694.000	4695.000	609
System-Chassis 17 x 73 mm	für Tür	4 St.	8612.050	8612.050	8612.050	8612.050	8612.050	8612.050	606
Montagestege	für Tür	20 St.	4596.000	4596.000	4596.000	4596.000	4596.000	4596.000	609
Kabelabfangschiene		1 St.	5001.083	5001.083	5001.083	5001.083	5001.083	5001.083	665
Schaltplantaschen aus Stahlblech		1 St.	4116.500	4116.500	4116.500	4116.500	4116.500	4116.500	578
TP Aluminiumleiste		1 St.	6731.120	6731.120	6731.120	6731.120	-	-	117
Verschluss-Systeme			ab Seite 562						

¹⁾ Beim doppeltürigen Unterteil ist die Bodenöffnung zweigeteilt, es werden 2 Satz Bodenbleche benötigt

TopPult-System TP

1600 mm breit

							
Aufbau	3-teilig		2-teilig		1-teilig		
Tiefe des Unterteils in mm	400	500	400	500	400	500	

Oberteile 700 mm hoch						
Höhe (H) mm	VE	700				Seite
Tiefe (T) mm		240				
Best.-Nr.	1 St.	6723.500				

Zubehör						
Teilmontageplatten, einhängbar	Breite 200 mm	1 St.	6730.310			597
	Breite 500 mm	1 St.	6730.330			597
	Breite 700 mm	1 St.	6730.340			597
Schienen für Innenausbau	für Breite	4 St.	5001.054			605

Mittelteile						
Höhe (H) mm	VE	235				Seite
Tiefe (T) mm		700				
Best.-Nr.	1 St.	6717.500		6713.500		

Zubehör						
Schienen für Innenausbau	für Breite	4 St.	5001.054			605
Abschlussplatte		1 St.	-			117

Unterteile								
Höhe (H) mm	VE	675	675	675	675	675	675	Seite
Tiefe (T) mm		400	500	400	500	400	500	
Best.-Nr.	1 St.	6703.500	6707.500	6703.500	6707.500	6703.500	6707.500	

Zubehör									
Sockel-Elemente vorne und hinten	Höhe 100 mm	1 Satz	8601.920	8601.920	8601.920	8601.920	8601.920	8601.920	513
	Höhe 200 mm	1 Satz	8602.920	8602.920	8602.920	8602.920	8602.920	8602.920	513
Sockel-Blenden, seitlich	Höhe 100 mm	1 Satz	8601.040	8601.050	8601.040	8601.050	8601.040	8601.050	514
	Höhe 200 mm	1 Satz	8602.040	8602.050	8602.040	8602.050	8602.040	8602.050	514
Traverse		2 St.	8601.450	8601.450	8601.450	8601.450	8601.450	8601.450	520
Bodenbleche ¹⁾	1-teilig	1 St.	5001.236	-	5001.236	-	5001.236	-	525
	2-teilig	1 St.	5001.234	5001.234	5001.234	5001.234	5001.234	5001.234	525
		1 St.	5001.235	5001.236	5001.235	5001.236	5001.235	5001.236	525
	Individuell		Weitere Bodenblechvarianten siehe Seite 532						
Schienen für Innenausbau	für Höhe	4 St.	5001.050	5001.050	5001.050	5001.050	5001.050	5001.050	605
System-Chassis 17 x 73 mm	in Tiefe	4 St.	8612.140	8612.150	8612.140	8612.150	8612.140	8612.150	606
Montageschiene 18 x 38 mm	in Tiefe	4 St.	8612.240	8612.250	8612.240	8612.250	8612.240	8612.250	609
Montagestege	in Tiefe	20 St.	4694.000	4695.000	4694.000	4695.000	4694.000	4695.000	609
Montagestege	für Tür	20 St.	4598.000	4598.000	4598.000	4598.000	4598.000	4598.000	609
Kabelabfangschiene	Breite 800 mm	1 St.	5001.081	5001.081	5001.081	5001.081	5001.081	5001.081	665
Schaltplantaschen aus Stahlblech		1 St.	4118.500	4118.500	4118.500	4118.500	4118.500	4118.500	578
TP Aluminiumleiste		1 St.	6731.120	6731.120	6731.120	6731.120	-	-	117
Verschluss-Systeme			ab Seite 562						

¹⁾ Beim doppeltürigen Unterteil ist die Bodenöffnung zweigeteilt, es werden 2 Satz Bodenbleche benötigt