

Bediengehäuse mit Griffleisten



Systemausbau Seite 507 Tragarmsysteme Seite 135 Standsysteme Seite 164 Bedientürgehäuse Edelstahl Seite 189

Material:

- Gehäuse und Tür: Stahlblech
- Griffleisten: Aluminium
- Frontplatte: Aluminium
- Abdeckkappen: Kunststoff

Oberfläche:

- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Griffleiste: natur eloxiert
- Frontplatte: natur eloxiert

Farbe:

- Gehäuse und Tür: RAL 7035
- Griffleiste: natur eloxiert
- Frontplatte: natur eloxiert
- Abdeckkappen: ähnlich RAL 7024

Schutzart IP nach IEC 60 529:



- IP 55

Lieferumfang:

- Gehäuse mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmanschluss Ø 130 mm
- Vorne mit max. Ausbruch, abgedeckt von leicht zu bearbeitender 3 mm Aluminium-Frontplatte
- Seitliche Griffleisten und Abschlusskappen
- Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
- Angeformter Innenausbauwinkel mit TS Systemlochung

Hinweis:

- Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlages durch Drehen des Gehäuses möglich
- Optional: Tragarmanschluss Ø 130 mm, außermittig in der Verstärkungsplatte vorgeformt, kann einfach aufgebohrt werden

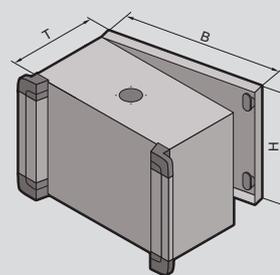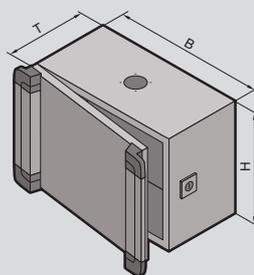

- Verschluss-Systeme für Servicezugang von vorne: Verschluss-Einsätze 41 mm, Sicherheitszylinder, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C
- Verschluss-Systeme für Servicezugang von hinten: Verschluss-Einsätze 41 mm, Ausführung A, Sicherheitszylinder, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung B

Approbationen:

- CSA

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

Breite (B) mm	VE	300	300	380	380	380	Seite
Höhe (H) mm		200	300	300	380	380	
Tiefe (T) mm		155	210	210	210	210	
Best.-Nr.	1 St.	6320.000	6315.100	6315.200	6315.300	6320.300	
Gewicht kg		4,5	7,0	7,5	9,8	9,8	
Servicezugang	von hinten	■	–	–	–	■	
	von vorne	–	■	■	■	–	
Zubehör							
TS System-Chassis 17 x 73 mm	4 St.	–	8612.130	8612.130	–	–	606
TS Montageschiene 18 x 38 mm		–	–	–	–	–	609
TS Montagestege	20 St.	–	–	–	4594.000	4594.000	609
Montagewinkel	4 St.	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000	617
	4 St.	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	617
Mini-Komfortgriff		–	–	–	–	s. Seite	567

Bediengehäuse mit Griffleisten

Breite (B) mm	VE	500	500	600	600	600	Seite
Höhe (H) mm		500	500	380	600	600	
Tiefe (T) mm		210	210	210	210	210	
Best.-Nr.	1 St.	6315.400	6320.400	6320.500	6315.600	6320.600	
Gewicht kg		16,8	16,8	15,4	22,8	22,8	
Servicezugang	von hinten	–	■	■	–	■	
	von vorne	■	–	–	■	–	
Zubehör							
TS System-Chassis 17 x 73 mm	4 St.	8612.150	8612.150	–	8612.160	8612.160	606
TS Montageschiene 18 x 38 mm	4 St.	8612.250	8612.250	–	8612.260	8612.260	609
TS Montagestege	20 St.	4695.000	4695.000	4594.000	4696.000	4696.000	609
Montagewinkel	4 St.	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000	617
	4 St.	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	617
Mini-Komfortgriff		–	s. Seite	s. Seite	–	s. Seite	567

Neu

**Tragarmsystem
CP 60/120/180**

Siehe Seite 135