

# Bediengehäuse für Tisch-TFT bis 24"



**Systemausbau** Seite 507 **Tragarmsysteme** Seite 135 **Standssysteme** Seite 164

Zum Einbau von handelsüblichen Tisch-TFTs mit Bildschirmdiagonalen bis 24" in den Formaten 16:9/16:10

#### Ausführung:

- Sichtscheibe mit Einscheiben-Sicherheitsglas

#### Material:

- Gehäuse und Tür: Stahlblech
- Griffleisten: Aluminium
- Abdeckkappen: Kunststoff
- Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
- TFT-Halterung: Stahlblech

#### Oberfläche:

- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Griffleiste: natur eloxiert

#### Farbe:

- Gehäuse und Tür: RAL 7035
- Griffleiste: natur eloxiert
- Abdeckkappen: ähnlich RAL 7024

#### Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

#### Lieferumfang:

- Gehäuse mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmanschluss Ø 130 mm
- Sichtscheibe
- Halterung für Tisch-TFT mit Aufnahme VESA 75/100
- Seitliche Griffleisten und Abschlusskappen
- Tür hinten, rechts scharniert
- Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz

#### Hinweis:


- Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch Drehen des Gehäuses möglich
- Optional: Tragarmanschluss Ø 130 mm, außermittig in der Verstärkungsplatte vorgeformt, kann einfach aufgebohrt werden
- Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A, Sicherheitszylinder, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung B

#### Approbationen:

- CSA

#### Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

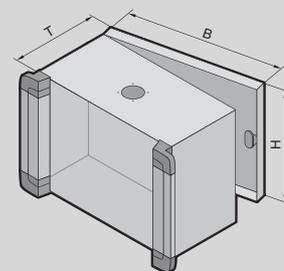

<b>Breite (B)</b> mm	VE	650	Seite
<b>Höhe (H)</b> mm		450	
<b>Tiefe (T)</b> mm		155	
<b>Best.-Nr.</b>	1 St.	<b>6321.000</b>	
Gewicht kg		18,0	
Vorreiberverschluss		1	
<b>Zubehör</b>			
Verschluss-Systeme		ab Seite	560