


Anreihtechnik

Anreihung

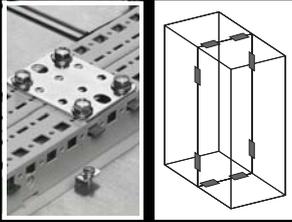

8 Anreihlaschen

für TS/TS und TS/PS

Zur zusätzlichen Stabilisierung oder wenn zum Beispiel

- Montageplattenhalter
 - Schwenkrahmen
 - Sammelschienehalter
- den Einbau von einem Anreihwinkel verhindern

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

VE	Best.-Nr.
4 St.	4582.500

+ Zubehör:

- Zur Montage am vertikalen TS Schrankprofil: Aufrastmutter M8, 8800.808, siehe Seite 618



Anreihwinkel

Die Alternative zur Anreihlasche 4582.500 sowie zum individuellen Innenausbau.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

VE	Best.-Nr.
4 St.	4582.000

! Zusätzlich wird benötigt:

- Zur Montage am horizontalen TS Schrankprofil: Käfig-/Einsteckmutter M8, siehe Seite 624
- Zur Montage am vertikalen TS Schrankprofil: Aufrastmutter M8, 8800.808, siehe Seite 618



Kombiwinkel

Zur optimalen Verteilung der Zugkräfte beim Krantransport angereihter Schränke.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:


- Inkl. Befestigungsmaterial

VE	Best.-Nr.
4 St.	4540.000

+ Zubehör:

- Abdeckung Anreihung oben, siehe Seite 548

Hinweise zum Transport von angereiherten Schränken, siehe Seite 544

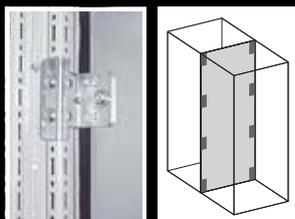

Anreihbefestigung vertikal

für TS/TS mit Trennwand

Die Montage ist nur in Verbindung mit den Haltewinkeln der Trennwand (im Lieferumfang enthalten) möglich.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

VE	Best.-Nr.
8 St.	8800.470

Hinweis:

- Kann auch zur seitlichen oder rückseitigen Wandbefestigung/Fixierung von Schränken genutzt werden. Hierzu sind zusätzliche Bohrungen in der Seiten- oder Rückwand erforderlich.