

Schutzbalken


für TS, SE

Alternative zur Tür, z. B. in abgeschlossenen Schrankräumen. Kann Stürze in das offene Schrankgestell verhindern. Bei Wartungsarbeiten einfach herausnehmbar.

Für 1200 mm Schrankbreite, kürz- bzw. teilbar für andere Abmessungen.

Material:

– Holz, lackiert, RAL 3000

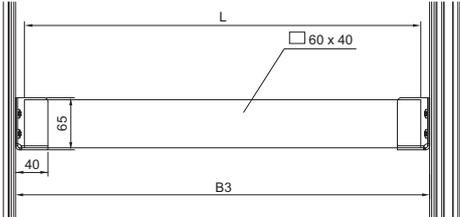

Für Schrankbreite mm	Länge mm	VE	Best.-Nr.
1200	1090	1 St.	8801.010

Schrankbreite mm	Lichtes Maß zwischen dem Schrankrahmen (B3) mm	Länge Schutzbalken (L) mm
400	312	290 ¹⁾
600	512	490 ¹⁾
800	712	690 ¹⁾
1000	912	890 ¹⁾
1200	1112	1090

¹⁾ Kürzen des Schutzbalkens 8801.010 (1090 mm) notwendig



Halter

für Schutzbalken

Für Montage am Vertikalprofil. Der Schutzbalken wird einfach eingelegt.

Material:

– Stahlblech

Oberfläche:

– Verzinkt

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsschrauben

VE	Best.-Nr.
2 St.	8801.000



Variables Klima-Modulkonzept

Anstelle einer Schaltschranktür eines 600 mm/800 mm/1200 mm breiten und 1800 mm/2000 mm hohen TS Schrankes lassen sich Profiltüren mit integrierbarem Kühlmodul ohne großen Montageaufwand nachrüsten.



Alternativ kann eingesetzt werden:

– Klima-Modulkonzept, siehe Seite 350/351

