


Innenausbau

Schienensysteme

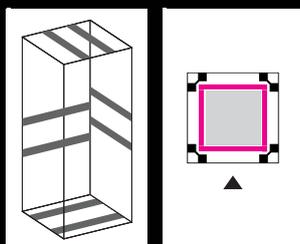

TS Montage-Chassis 45 x 88 mm

Direkt an den Innenflächen montiert (z. B. Dach) werden schwere Aufbauten abgestützt. Seitlich oder hinten montiert kann der Schrank damit sicher zur Maschine verschraubt werden. Das Doppelprofil mit 11 Lochreihen bietet viele zusätzliche Möglichkeiten für den Innenausbau.

Einbaumöglichkeiten:

- am vertikalen und horizontalen TS, SE Schrankprofil

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Für die innere Montageebene

Für Schrankbreite/-tiefe mm	VE	Best.-Nr.
500	2 St.	8612.650
600	2 St.	8612.660
800	2 St.	8612.680





Zubehör:

- Schrauben, siehe Seite 625
- Einsteckmuttern, Käfigmuttern, siehe Seite 624

Ausbaubeispiele:

Siehe Seite 598

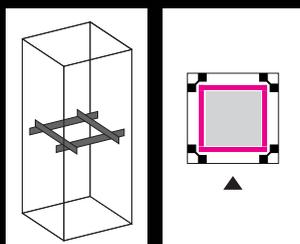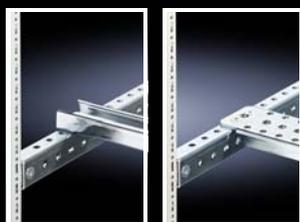

TS Montageschiene 25 x 38 mm

Für schwere Einbauten, mit Befestigungsbohrungen.

Einbaumöglichkeiten:

- am vertikalen TS, SE Schrankprofil

Allseitig mit 9 mm Rundlochung im 25 mm-Raster, zum Aufbau von

- Tragschienen, siehe Seite 614
- System-Tragschienen, siehe Seite 613
- C-Profileschienen 30/15, siehe Seite 612
- Kabelabfangschienen (Winkelprofil), siehe Seite 665
- eigenen Anbauten

Material:

- Stahlblech, 3,0 mm

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsschrauben

Für Schrankbreite/-tiefe mm	VE	Best.-Nr.
500	2 St.	8612.750
600	2 St.	8612.760
800	2 St.	8612.780



Zusätzlich wird benötigt:

- Aufrastmutter M8, 8800.808, siehe Seite 618

Hinweis:

- In Verbindung mit der Aufrastmutter besonders geeignet für dynamische Verbindungen

Ausbaubeispiele:

Siehe Seite 598



Bodenausbauschiene

für CM, TP

Zur Montage in der Gehäusetiefe, an den vorhandenen Gewindebolzen, ohne mechanische Bearbeitung. TS Systemlochung an 2 Seiten. Schafft zusätzliche Montagemöglichkeiten.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schranktiefe mm	VE	Best.-Nr.
400	2 St.	5001.370
300	2 St.	5001.371