

### TS Montageschiene 18 x 38 mm

Einfach einhängen und mit einer Schraube sichern. Durch die Einhängetechnik wird die Montage und Demontage erleichtert. Die Sicherung ist nur auf einer Seite nötig, kann bei Bedarf jedoch an beiden Seiten vorgenommen werden.

#### Einbaumöglichkeiten:

- am vertikalen TS, SE Schrankprofil
  - an der äußeren Montageebene
- am horizontalen TS, SE Schrankprofil
- an Bodenausbauschiene für CM

#### Material:

- Stahlblech

#### Oberfläche:

- Verzinkt

#### Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsschrauben

#### Hinweis:

- Bei Schränken mit Montageplatte sind 2 Montageschienen bereits im Lieferumfang enthalten


Für Schrankbreite/-tiefe mm	VE	Best.-Nr.
400	4 St.	<b>8612.240</b>
500	4 St.	<b>8612.250</b>
600	4 St.	<b>8612.260</b>
800	4 St.	<b>8612.280</b>

#### + Zubehör:

- Schrauben, siehe Seite 625
- Kabelbinder für Schnellmontage 2597.000, siehe Seite 667
- Kabelschellen, siehe Seite 666

#### Ausbaubeispiele:

Siehe ab Seite 598

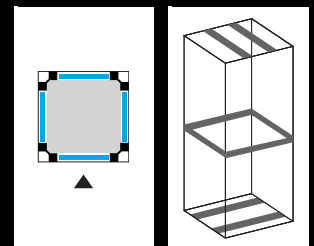

### TS Montagestege

#### Einbaumöglichkeiten:

- am vertikalen und horizontalen TS, SE Schrankprofil
  - an der äußeren Montageebene, umlaufend, auf gleicher Höhe
  - an der inneren Montageebene, umlaufend, höhenversetzt
- am Türrohrrahmen TS, SE
- an Türlochleiste CM, TP

#### Material:

- Stahlblech

#### Oberfläche:

- Verzinkt

#### Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsschrauben

#### Für die äußere Montageebene



Für Schrankbreite/-tiefe mm	Länge mm	VE	Best.-Nr.
400	340	20 St.	<b>4694.000</b>
500	440	20 St.	<b>4695.000</b>
600	540	20 St.	<b>4696.000</b>
800	740	20 St.	<b>4697.000</b>

#### + Zubehör:

- Schrauben, siehe Seite 625
- Kabelbinder für Schnellmontage 2597.000, siehe Seite 667

#### Ausbaubeispiele:

Siehe ab Seite 598

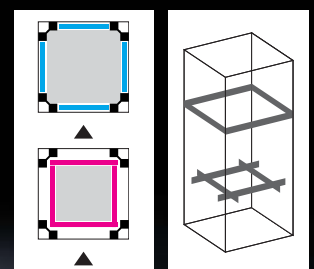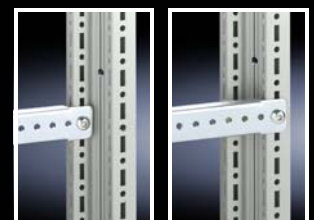

#### Für die innere Montageebene und zur Montage an Türen

Für Schrankbreite/-tiefe mm	Für Türbreite mm	Länge mm	VE	Best.-Nr.
-	400	290	20 St.	<b>4594.000</b>
400	500	390	20 St.	<b>4309.000</b>
500	600	490	20 St.	<b>4596.000</b>
600	-	590	20 St.	<b>8800.130</b>
-	800	690	20 St.	<b>4598.000</b>
800	900	790	20 St.	<b>4579.000</b>
-	1000	890	20 St.	<b>4599.000</b>