

Kabelführung

Flanschplatten



Kunststoff-Flanschplatten

mit Membranen

Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.

Material:

– Kunststoff nach UL 94-V0

Farbe:

– Ähnlich RAL 7035


Schutzart IP nach IEC 60 529:

– IP 65 bei sorgfältiger Kabeleinführung


Hinweis:

– Die verwendbare Größe ist der jeweiligen Produkt-Bestellseite zu entnehmen

Größe 3

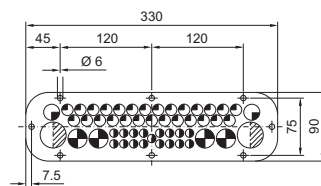

Größe 4

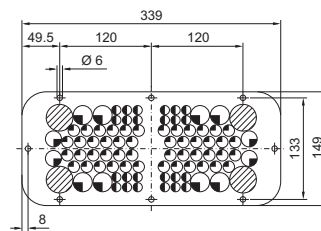

Größe	VE	Best.-Nr.
3	1 St.	2561.500
4	1 St.	2562.500
5	1 St.	2563.500

Durchmesser mm	Anzahl Kabeleinführungen bei Best.-Nr.		
	2561.500	2562.500	2563.500
● 5 – 9	–	–	18
◐ 6 – 11	17	–	–
◑ 7 – 12	–	24	16
◒ 10 – 15	27	48	36
◓ 15 – 21	2	4	–
◔ 15 – 24	–	–	6
◕ 15 – 25	–	8	–
◖ 16 – 25	4	–	–
◗ 19 – 34	2	–	–
◘ 23 – 30	–	–	2
◙ 26 – 35	–	4	2
◚ 26 – 54	–	–	4
○ 50 – 110	–	–	1

Größe 5

