


Kabelführung

Flanschplatten

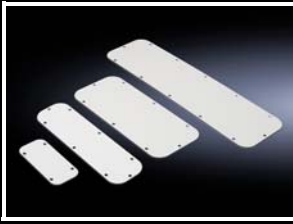

Metall-Flanschplatten

Als Ersatz-/Austauschteil für serienmäßig beigelegte Flanschplatten.

Material:
– Stahlblech

Farbe:
– RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:
– IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten


Hinweis:
– Die verwendbare Größe ist der jeweiligen Produkt-Bestellseite zu entnehmen

Größe	Ausführung	VE	Best.-Nr.
1	geschlossen	1 St.	2560.400
2	geschlossen	6 St.	1158.500
3	geschlossen	1 St.	2561.400
4	geschlossen	1 St.	2562.400
5	geschlossen	1 St.	2563.150


+ Zubehör:

– Kabelverschraubungen aus Polyamid oder Messing, siehe Seite 658


2560.400

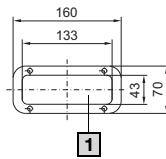


2561.400

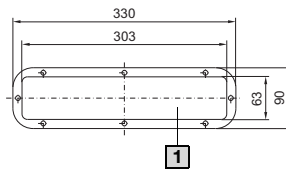


2562.400

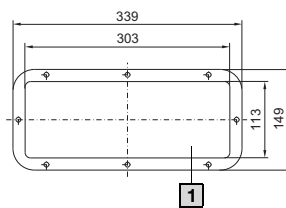

2563.150

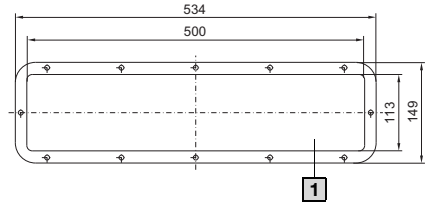

1158.500

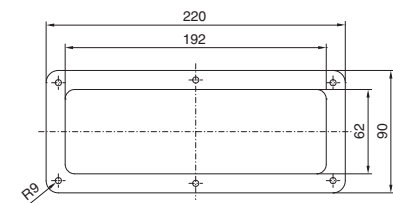

1 Bestückbare Fläche



Flanschplatte

für metrische Verschraubungen, für EL

Gekantete Flanschplatte mit eingeschäumter Dichtung und vorgeprägten, ausbrechbaren Lochungen für metrische Kabelverschraubungen M12, M20, M25, M32, M40.

Material:
– Stahlblech, 1,5 mm

Farbe:
– RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:
– IP 55

VE	Best.-Nr.
1 St.	7705.235

