

Schublade, 2 HE, 3 HE

für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene

Zur frontseitigen Befestigung an Profilschienen, 482,6 mm (19"). Mit Abdeckung und Teleskop-schienen für die Aufnahme von Belegungslisten, Betriebshandbüchern und Kleinmaterialien. Die kleine Ausführung der 2 HE-Variante eignet sich auch zur Montage innerhalb eines Schwenkrahmens.


Material:

- Stahlblech

Lieferumfang:

- Komplett montiert, inkl. Befestigungsmaterial

Höhe	Lichte Innenmaße		Einbautiefe mm	Farbe		VE	Best.-Nr.
	Breite mm	Tiefe mm		RAL 7035	RAL 9005		
2 HE	411	419	427	■	-	1 St.	7282.035
2 HE	411	419	427	-	■	1 St.	5502.305
3 HE	411	419	427	■	-	1 St.	7283.035
3 HE	411	419	427	-	■	1 St.	5502.325

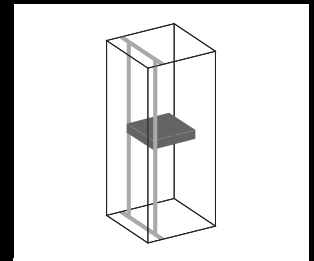

Einbausatz

für Geräteböden mit 19" Adapterprofilen im TS

Zum Einbau zwischen den vorderen und hinteren Adapter-Profilen bzw. Adapter-Stücken, 482,6 mm (19") in 600 mm breiten Schränken.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schranksystem TS

Für Schranktiefe mm	VE	Best.-Nr.
600	1 Satz	8800.560
800	1 Satz	8800.580

Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 100 mm



Zusätzlich wird benötigt:

- Adapter-Profile, 482,6 mm (19"), siehe Seite 683 oder
- Adapter-Stücke, 482,6 mm (19"), siehe Seite 684

