

Seitenwände

für TE 8000

Einfache Montage durch Einsteckhilfe unten und Verschluss oben. Erdungsbolzen mit Kontaktfahne.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Pulverbeschichtet

Farbe:

- RAL 7035


Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 20

Lieferumfang:

- Seitenwände, abschließbar, inkl. Sicherheits-schließung 3524 E

Für Schrank- höhe mm	Für Schrank- tiefe mm	VE	Best.-Nr.
2000	800	2 St.	7888.652
2000	1000	2 St.	7888.653

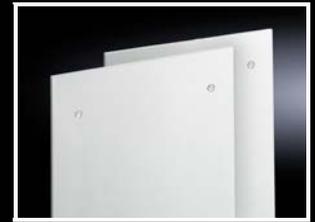

Anreihensatz

für TE/TE

Zur seitlichen Verbindung einzelner Schränke zu Reihen. Die Montage der Schränke erfolgt zwischen Boden- und Dachrahmen.

Vorteile:

- Eine Anreihung von TE 8000 an TE 7000 Schränke ist möglich

Material:

- Stahlblech, lackiert

Farbe:

- RAL 7035

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

VE	Best.-Nr.
4 St.	7888.640



Transportrollen

für TE

Die Rollen lassen sich statt der Nivellierfüße in den Eckbereichen des Bodenrahmens verschrauben. Bodenfreiheit: 58 mm, Befestigungsgewinde M10 x 20.

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Max. Belastbarkeit (statisch) pro Schrank kg	VE	Best.-Nr.
300	4 St.	7000.672



Bürsten-Kit zur Kabel-einführung im Dach

für TE

Zur Aktivierung der Kabeleinführung im Dachblech.

Vorteile:

- Zum einfachen Aufstecken auf die Ausschnittskante

Material:

- Kunststoffträger mit Bürstenbesatz

Für Schrankbreite mm	VE	Best.-Nr.
600	2 St.	7888.610
800	2 St.	7888.612

