


## SERIE 82



### RUOTE PNEUMATICHE RIGATE SUPPORTO ROTANTE PIASTRA TIPO NL

#### Descrizione ruota

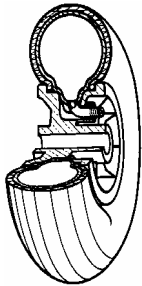


**Rivestimento:** in gomma pneumatica rigata, pressione d'esercizio 2 bar.

**Nucleo:** in polipropilene.

**Organi di rotolamento:** Il mozzo è disponibile con foro liscio o con cuscinetti a rulli.

#### Descrizione supporto

##### Supporto leggero tipo NL (portata massima 400 daN)

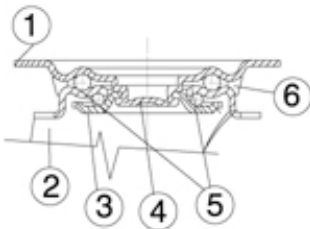

- 1) **Piastra:** lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 2) **Forcella:** lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 3) **Anello Tenuta Sfere:** lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 4) **Perno centrale:** integrale con la piastra ribadito a freddo
- 5) **Organi di rotazione:** doppia corona di sfere lubrificata a grasso
- 6) **Anello Parapolvere:** polietilene arancione

**Finitura:** zincatura bianca

**Attacco** a piastra