


PE connector for check valve (option)

PE inlegdeel voor terugslagklep
 PE Einlegeteil für Rückschlagventil
 Pièce folle en PE pour soupape de retenue
 Collare PE valvola diritegno
 Portabrida PE válvula antiretorno

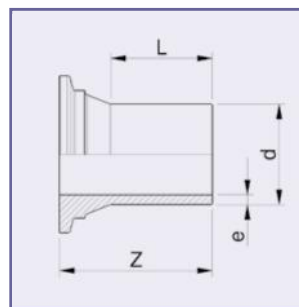

Art.code	d	Z	L	e	SDR	(bar) P	Quantity
6.31.020	20	67	45	2,0	11	12,5	25
6.31.025	25	68	45	2,3	11	12,5	25
6.31.032	32	71	45	3,0	11	12,5	25
6.31.040	40	80	50	3,7	11	12,5	15
6.31.050	50	89	57	4,6	11	12,5	10
6.31.063	63	105	70	5,8	11	12,5	5
6.31.075	75	123	81	6,8	11	7,5	5
6.31.076	75	123	81	4,5	17	7,5	5
6.31.090	90	137	90	8,2	11	7,5	3
6.31.091	90	137	90	5,4	17	7,5	3

Remarks

- Maximum working pressure (P) for water at 20°C and constant load
- For use at higher temperatures or varying loads, additional reduction factors must be taken into account

Opmerkingen

- Maximale werkdruk (P) voor water van 20°C en bij constante belasting
- Voor gebruik bij hogere temperaturen of wisselende belastingen moet rekening gehouden worden met extra reductiefactoren

Bemerkungen



- Maximaler Betriebsdruck (P) für Wasser bei 20°C und bei konstanter Belastung
- Für Einsatz bei höheren Temperaturen oder wechselnden Belastung müssen zusätzliche Reduktionsfaktoren berücksichtigt werden

Remarques

- Pression de service maximale (P) pour l'eau à 20°C et à charge constante
- Pour utilisation à des températures élevées ou des charges variables, des facteurs de réduction additional doit être pris en compte

Collar male threaded (option)

Inlegstuk uitwendig draad
 Bundbuchse Aussengewinde
 Collet fileté
 Collare attacchi filetati maschio
 Portabrida encolar rosca macho

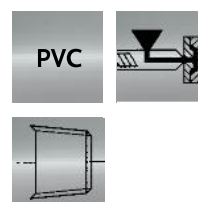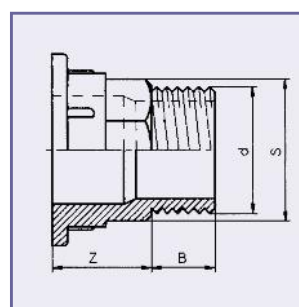

Art.code	d	Z	B	S	DN	Quantity
6.32.020	1/2" (M)	21	17	24	15	50
6.32.025	3/4" (M)	20	19	29	20	50
6.32.032	1" (M)	25	21	36	25	50
6.32.040	1 1/4" (M)	31	21	44	32	20
6.32.050	1 1/2" (M)	29	29	52	40	20
6.32.063	2" (M)	36	32	63	50	20