 



| Kette | | | Laschenhöhe | | | | | | Tragfähigkeit je Clip |
|---------|------|--------|-------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| ⚙ | | ISO | g | a _c | b _c | b _{min} | h _c | l _c | |
| Nr. | Ind. | Nr. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 462 GL | | 08 B-1 | 11,5 | 3,4 | 19,5 | 22,0 | 13,0 | 21,9 | 70 |
| 513 GL | | 12 B-1 | 15,5 | 3,9 | 25,4 | 28,0 | 20,0 | 34,2 | 110 |
| 548 GLS | | 16 B-1 | 21,0 | 5,1 | 40,5 | 45,0 | 21,5 | 45,7 | 140 |

Montage der Clips bei Raumtemperatur (> 15°C)




Richtige Kette für Kunststoff-Clips
(Typ GL, vorzugsweise unvernietet)

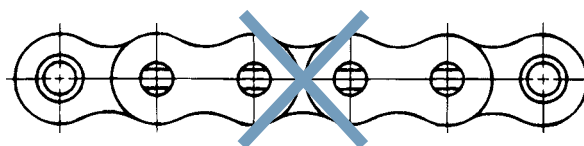

Falsche Kette für Kunststoff-Clips



Fixierung der Clips über die Bolzenüberstände, vorzugsweise mit ungenieteten Ketten oder verlängerten Bolzen

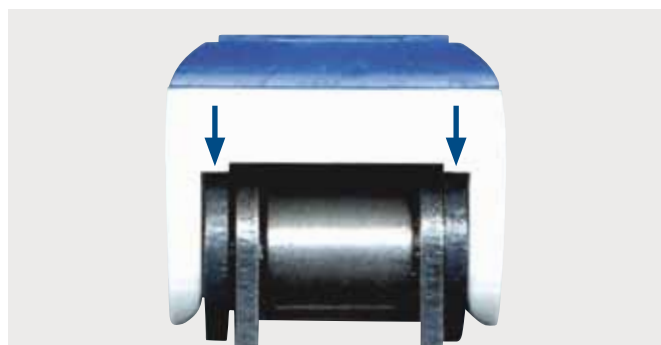

Abstützung der Traglast auf den geraden Außenlaschen